

Kogelknoppen • Metalen uitvoeringen vergelijkbaar met DIN 319

24561.0232



Productbeschrijving

Materiaal


- RVS 1.4305, mat gestraald

Meer informatie

Opmerkingen

Aanvulling DIN 319 vorm C voor alle metalen series.


Tekening

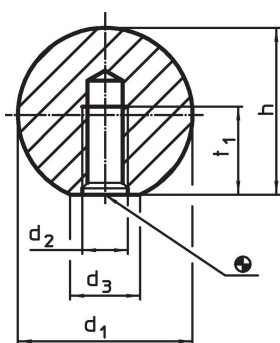

Bestelinformatie

d ₁	d ₂	Afmetingen		t ₁ min.	[g]	Artikelnr.
		d ₃ ~ [mm]	h ~			
Roestvast staal						
32	M8	18	29	14,5	116	24561.0232

Toepassingsvoorbeeld

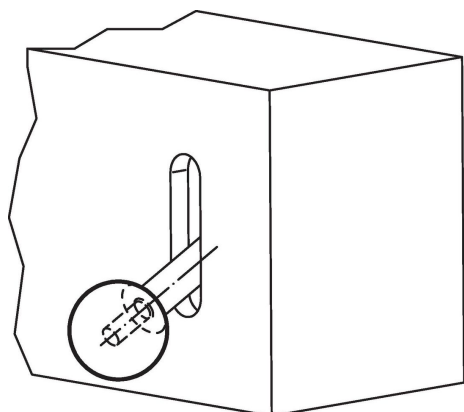

Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."