

## Spaakhandwielen • DIN 950 lichtmetaal

24590.0440



### Productbeschrijving

Naaf bewerkt, wiel gedraaid en gepolijst aan alle zijden, niet-bewerkte oppervlakken netjes gestraald.

### Materiaal

**Handwiel**  
• aluminium

### Vaste greep DIN 39 EH 24450.

• staal, gedraaid, galvanisch verzinkt, gepassiveerd

### Montage


Vulschijven EH 22270. voor axiale aandrijving.

### Meer informatie

### Overige producten


- Schijven
- Draaibare grepen, DIN 98

### Tekening

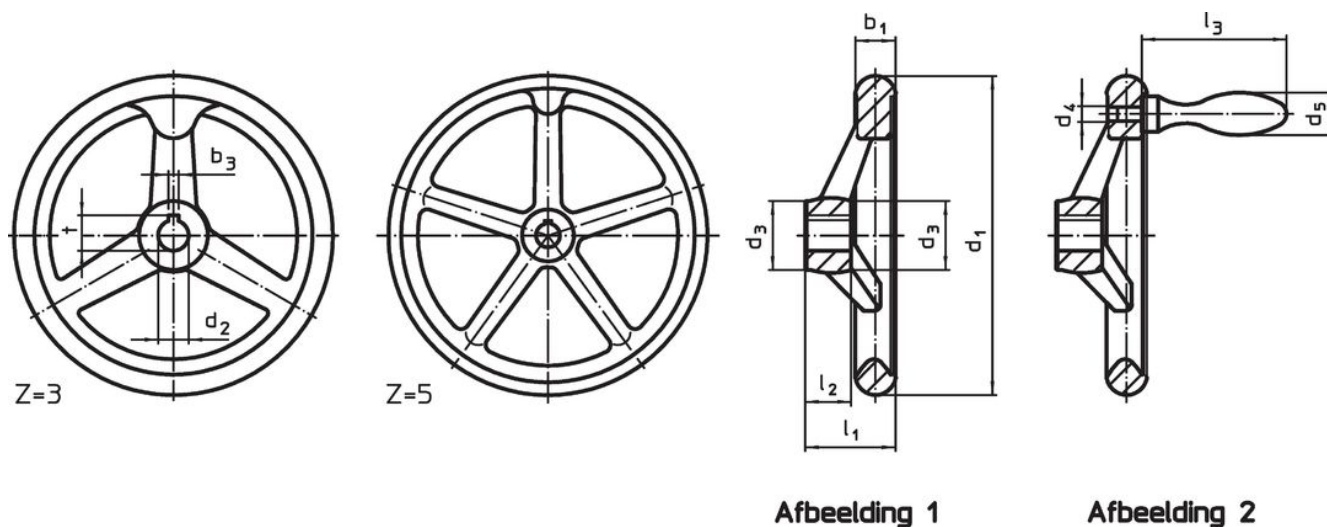

De richting van de spiebaan van de naaf kan verschillen van de afbeelding in de tekening.

### Bestelinformatie

| Afmetingen   |                      |                |                |                |                     |                |                     | Aantal spaken<br>z | bijbehorende<br>kegelgreep<br>DIN 39 / DIN 98 |  | Artikelnr. |
|--|----------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|--------------------|---|---|------------|
| d <sub>1</sub>   | d <sub>2</sub><br>H7 | d <sub>3</sub> | d <sub>4</sub> | d <sub>5</sub> | l <sub>1</sub><br>~ | l <sub>2</sub> | l <sub>3</sub><br>~ |                    |   |   |            |
| [mm]   |                      |                |                |                |                     |                |                     |                    |   |   |            |
| zonder spiebaan, met vaste greep EH 24450., gemonteerd, vorm B-F/G (voormalig: F 4) – Afbeelding 2 |                      |                |                |                |                     |                |                     |                    |   |   |            |
| 250  | 22                   | 45             | M12            | 32             | 50                  | 28             | 100                 | 5                  | 32  | 1860  | 24590.0440 |

## Toepassingsvoorbeeld



## Voldoet

### Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

### Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

### Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."