

## Spaakhandwielen • vergelijkbaar met DIN 950, roestvast staal

24591.0015



### Productbeschrijving

Naaf bewerkt, wiel gedraaid en gepolijst aan alle zijden, niet-bewerkte oppervlakken netjes gestraald.

### Materiaal

Handwiel  
• RVS A4

### Montage


Vulschijven EH 22270. voor axiale aandrijving.

### Meer informatie

### Overige producten

- Schijven

### Tekening

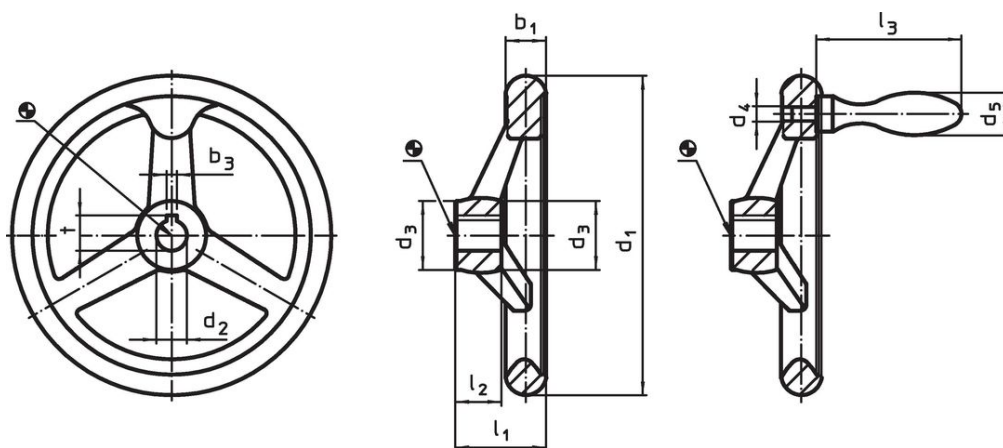

Afbeelding 1

Afbeelding 2

De richting van de spiebaan van de naaf kan verschillen van de afbeelding in de tekening.

### Bestelinformatie

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub> H9	Afmetingen			Aantal spaken	[g]	Artikelnr.
		d <sub>3</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>			
[mm]							
zonder spiebaan, zonder greep, vorm B-F/A (oud: A4) – Afbeelding 1							
140	14	29	38,5	19	3	851	24591.0015

### Voldoet

#### Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

#### Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

#### Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."