

Stergrepen • DIN 6336 gietijzer

24650.0132



Productbeschrijving

Deze stergrepen zijn vervaardigd volgens 6336. Gezandstraald of getrommeld.

Materiaal


Greep
• versterkt gietijzer GG 20, blank

Meer informatie


Opmerkingen

Speciale uitvoeringen met een andere boring of coating worden op aanvraag gemaakt.


Tekening

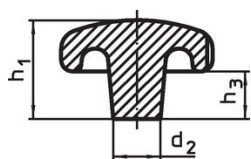



Afbeelding 1

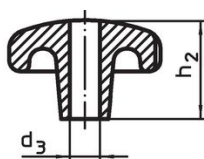


Afbeelding 2

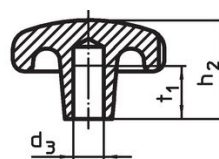

Afbeelding 3

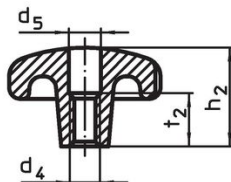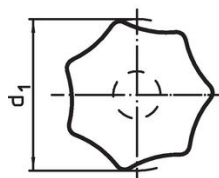

Afbeelding 4

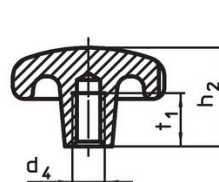

Afbeelding 5

Bestelinformatie

| Afmetingen | | | | [g] | Artikelnr. |
|---|----------------|----------------------|----------------|-----|------------|
| d ₁ | d ₂ | d ₃ H7 | h ₂ | | |
| met een gladde boring, doorgaand, vorm B – Afbeelding 2 | | | | | |
| 32 | 12 | 6 | 20 | 186 | 24650.0132 |

Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."