

Stergrepen • DIN 6336 gietijzer

24650.0432



Productbeschrijving

Deze stergrepen zijn vervaardigd volgens 6336. Gezandstraald of getrommeld.

Materiaal


- Greep**
- versterkt gietijzer GG 20, blank

Meer informatie


Opmerkingen

Speciale uitvoeringen met een andere boring of coating worden op aanvraag gemaakt.


Tekening

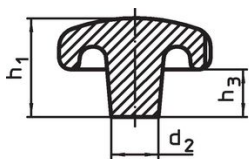



Afbeelding 1

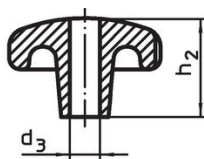


Afbeelding 2

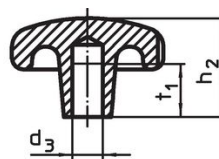

Afbeelding 3

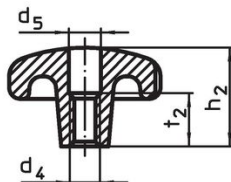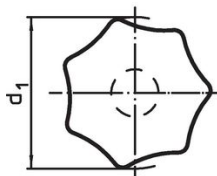

Afbeelding 4

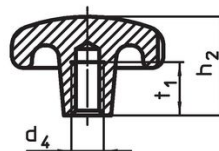

Afbeelding 5

Bestelinformatie

d ₁	d ₂	Afmetingen			t ₁ min.	[g]	Artikelnr.
		d ₄	h ₂	[mm]			
met schroefdraad en blind gat, vorm E – Afbeelding 5							
32	12	M6	20	12	40	24650.0432	

Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."