

Stergrepen • DIN 6336 gietijzer

24650.0480



Productbeschrijving

Deze stergrepen zijn vervaardigd volgens 6336. Gezandstraald of getrommeld.

Materiaal


- Greep**
- versterkt gietijzer GG 20, blank

Meer informatie


Opmerkingen

Speciale uitvoeringen met een andere boring of coating worden op aanvraag gemaakt.


Tekening

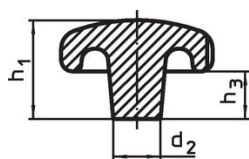



Afbeelding 1

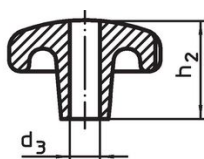


Afbeelding 2

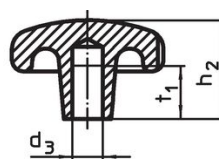

Afbeelding 3

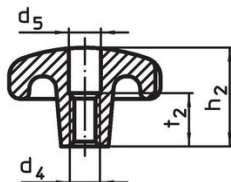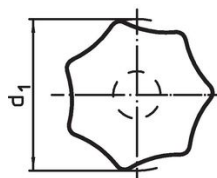

Afbeelding 4

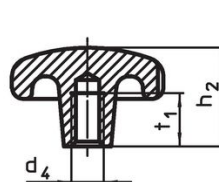

Afbeelding 5

Bestelinformatie

d ₁	d ₂	Afmetingen			[g]	Artikelnr.
		d ₄	h ₂	t ₁ min.		
met schroefdraad en blind gat, vorm E – Afbeelding 5						
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[g]	
80	25	M16	50	28	572	24650.0480

Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."