

## Stergrepen • DIN 6336 lichtmetaal

24660.0240



### Productbeschrijving


Deze stergrepen zijn vervaardigd volgens 6336.

### Materiaal


#### Greep

- aluminium, ongepolijst


### Tekening

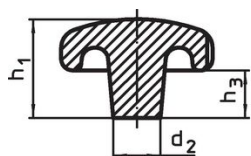



Afbeelding 1

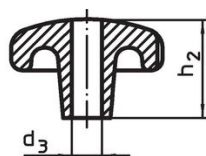


Afbeelding 2

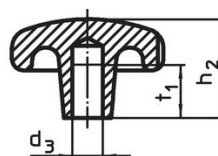

Afbeelding 3

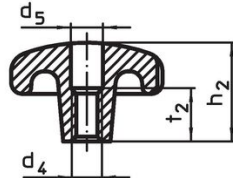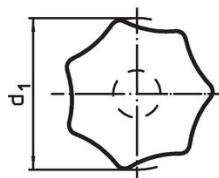

Afbeelding 4

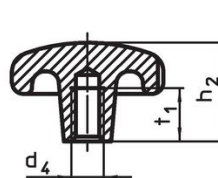

Afbeelding 5

### Bestelinformatie

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	Afmetingen			h <sub>2</sub>	t <sub>1</sub> min.	[g]	Artikelnr.
		d <sub>3</sub> H7 [mm]						
met een glad blind gat, vorm C – Afbeelding 3, ongepolijst								
40	14	8		25	15	30	24660.0240	

### Voldoet

#### Conform RoHS

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

#### Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.

#### Bevat propositie 65 stoffen



Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."