

## Stergrepen • RVS, massief

24690.0654



### Productbeschrijving



Uitvoering zonder vuilvanger. Geschikt voor alle toepassingen met hoge eisen aan de hygiëne (bijv. voedingsindustrie).

### Materiaal


#### Greep

- RVS 1.4305, mat gestraald


### Tekening

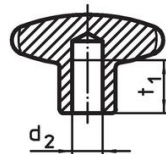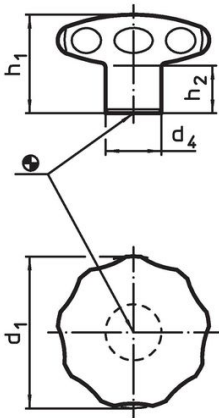

Afbeelding 1

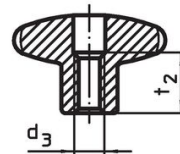

Afbeelding 2

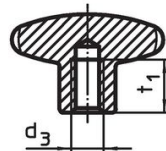

Afbeelding 3

### Bestelinformatie

Afmetingen						[g]	Artikelnr.
d <sub>1</sub>	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	t <sub>2</sub>		
[mm]							
met schroefdraad, doorgeboord – Afbeelding 2							
50	M10	21	34	17	16	216	24690.0654

## Toepassingsvoorbeeld



## Voldoet

### Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

### Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

### Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."