

## Vlakke kartelschroeven • DIN 653

24770.0376



### Productbeschrijving

Kartelschroeven zijn uit één stuk (DIN-benaming A).

### Materiaal


- RVS 1.4305, mat gestraald

### Meer informatie

### Opmerkingen

Kartelsteek en karteldiepte kunnen afwijken van DIN.

### Tekening

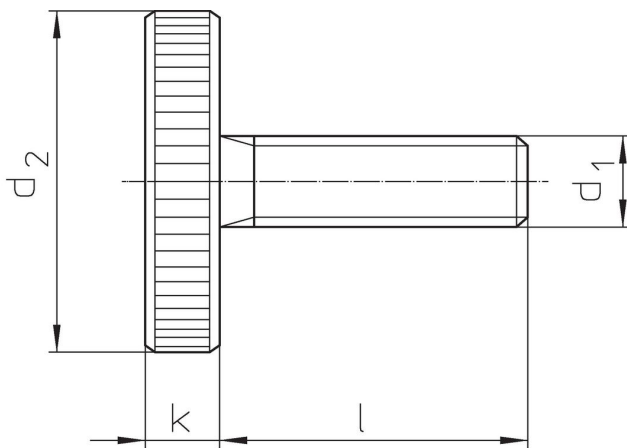

### Bestelinformatie

| d <sub>1</sub>  | Afmetingen |                |   | [g] | Artikelnr. |
|-----------------|------------|----------------|---|-----|------------|
|                 | l          | d <sub>2</sub> | k |     |            |
| Roestvast staal |            |                |   |     |            |
| M10             | 30         | 36             | 8 | 76  | 24770.0376 |

### Voldoet

#### Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

#### Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

#### Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."