


Vlakke kartelschroeven • DIN 653

24770.0572

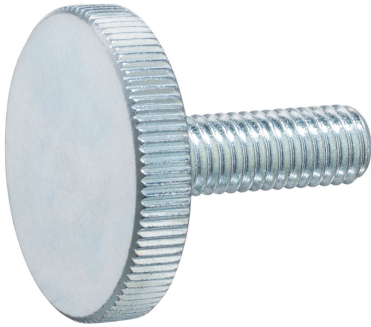

Productbeschrijving

Kartelschroeven zijn uit één stuk (DIN-benaming A).

Materiaal


- Steel, zinc-plated by galvanization, quality 5.8

Meer informatie

Opmerkingen

Kartelsteek en karteldiepte kunnen afwijken van DIN.

Tekening

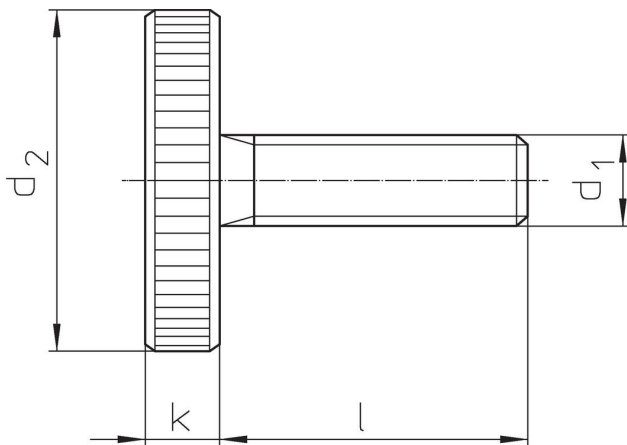

Bestelinformatie

| d ₁ | Afmetingen | | | [g] | Artikelnr. |
|----------------|------------|----------------|---|-----|------------|
| | l | d ₂ | k | | |
| [mm] | | | | | |
| Staal | | | | | |
| M10 | 20 | 36 | 8 | 72 | 24770.0572 |

Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."