

## Afvraagelementen • met een aanslagpen, met borging tegen verdraaiing

25020.0110



### Productbeschrijving

Verend drukstuk met positiemelding middels een schakelpen (welke tegen verdraaien geborgd is) met diverse toepassingsmogelijkheden, bijvoorbeeld als afdrukpen in gereedschappen met controle. De taststift bestaat in verschillende uitvoeringen: rond, spits of met schroefdraad en is voor universeel gebruik geschikt. Aan de schakelpen kan met behulp van het schroefdraad een schakelvaan verdraaingsvrij aangebracht worden en voor alle gangbare schakelaars gebruikt worden.

### Materiaal

#### Huls

- automatenstaal, gezwart

#### Moer

- staal, zwart (ISO 4035)

#### Schakelstift

- staal, genitreerd, zwart

#### Veer

- Roestvast staal


### Meer informatie

#### Overige producten


- Ophaaleenheden, met sensor

### Tekening


Afbeelding 1

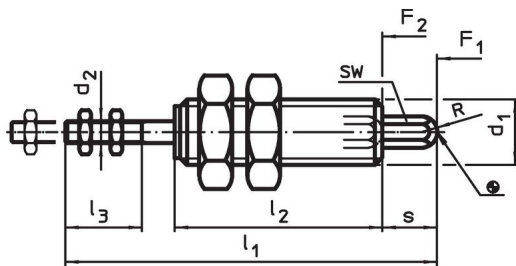

Afbeelding 2

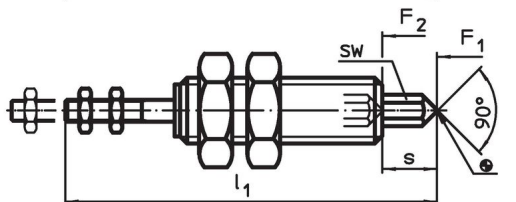

Afbeelding 3

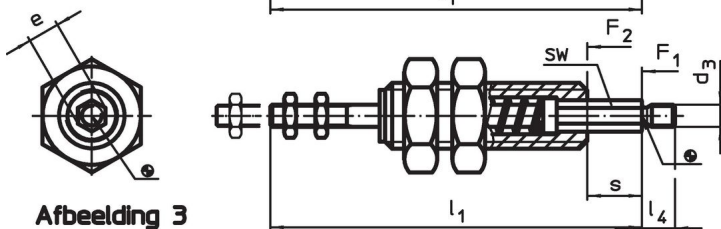

### Bestelinformatie

| Afmetingen                                     |   |                |                |                |                |                |                        |                |                            | SW | Veerkracht <sup>1)</sup>   |    | [g]        | Artikelnr. |
|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------------------|----|----------------------------|----|------------|------------|
| d <sub>1</sub>                                 | s | d <sub>2</sub> | d <sub>3</sub> | e<br>~<br>[mm] | l <sub>1</sub> | l <sub>2</sub> | l <sub>3</sub><br>min. | l <sub>4</sub> | F <sub>1</sub><br>~<br>[N] |    | F <sub>2</sub><br>~<br>[N] |    |            |            |
| taster met aansluitschroefdraad – Afbeelding 3 |   |                |                |                |                |                |                        |                |                            |    |                            |    |            |            |
| M10  | 8 | M3             | M3             | 4,6            | 59             | 35             | 11                     | 5              | 4                          | 5  | 9                          | 36 | 25020.0110 |            |

<sup>1)</sup> gemiddelde statistische waarde

Toepassingsvoorbeeld



Voldoet

**Conform RoHS**

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

**Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w**

Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024

**Bevat propositie 65 stoffen**



Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

**Vrij van conflictmineralen**

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."