

klem inzetstukken • laag

EH 1702.




Productbeschrijving

- Voor het klemmen van onbewerkte delen
- Laagst mogelijke verlies in klemmarge
- Klemhoogte: verstelbaar van 3.0 tot 4.5 mm

Materiaal

- staal, gehard

Tekening

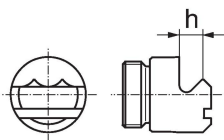

Bestelinformatie

| Afmetingen | | Artikelnr. |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| h |  | |
| [mm] | [g] | |
| 5 | 20 | 1702.750 |

Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."