

## Sworznie ustalające • bez gwintu, nadające się do spawania

22120.0808



### Opis produktu

Trzpienie ustalające służą do indeksowania otworów.

#### Materiał

##### Korpus

- Stal oksydowana, spawalna

##### Zatrząsk

- Stal utwardzana

##### Gałka

- Tworzywo sztuczne (PA 6), czarne

#### Montaż

Mocowanie za pomocą spawania lub klejenia.

#### Więcej informacji



#### Uwagi

Pokrętła nie można zdemontować.


#### Inne produkty

- Tuleje mocujące, do śrub i trzpieni ustalających

### Rysunek

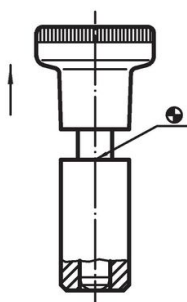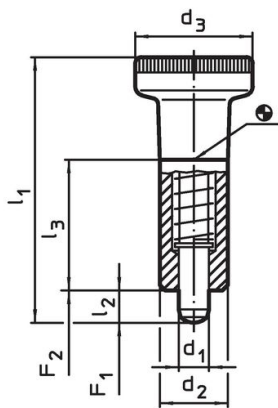

Rysunek 1

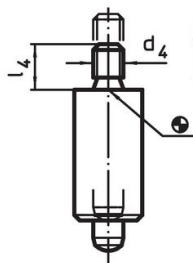

Rysunek 2

### Informacje do zamówienia

Wymiary						Siła sprężyny <sup>1)</sup>		Temperatura		Ciężar	Nr art.
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	F <sub>1</sub>	F <sub>2</sub>	min.	maks.		
-0,02	h9		~	min.		~	~				
-0,05											
[mm] [N] [°C]											
z gałką – rysunek 1											
8	18	31	69	8	34	12	31	-30	80	84	22120.0808

<sup>1)</sup> statystyczna wartość średnia

## Przykład aplikacji



## Zgodność

### Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

### Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 23.01.2024

### Zawiera substancje z Propozycja 65



Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.