

Sworznie podporowe • z rowkami lub szpicem

22680.0061



Opis produktu

Dla elementów o szorstkiej powierzchni. Wersja ze szpicem nadaje się szczególnie do części odlewanych.

Materiał

Końcówka

- Stop twardy, żłobkowany

Korpus



- Stal ulepszona cieplnie, oksydowana

Więcej informacji



Inne produkty

- Sworznie



Rysunek

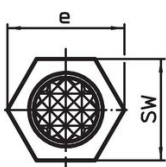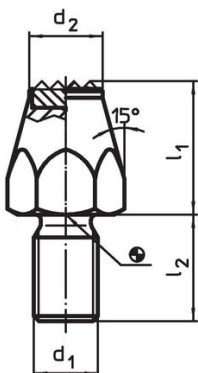

Rysunek 1

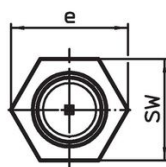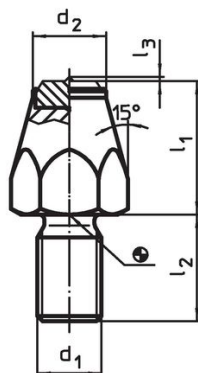

Rysunek 2

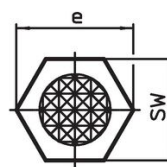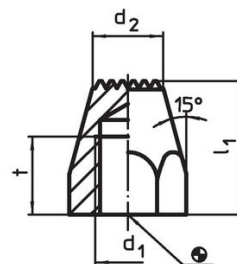


Rysunek 3

Informacje do zamówienia

l ₁	d ₁	Wymiary			SW	Moment dociągający maks. [Nm]	[g]	Nr art.
		l ₂	d ₂	e				
[mm]								
z płytą ze stopu twardego, żłobkowaną i z czopem gwintowanym – rysunek 1								
10	M6	11	9,5	11,5	10	7	8,8	22680.0061

Przykład aplikacji

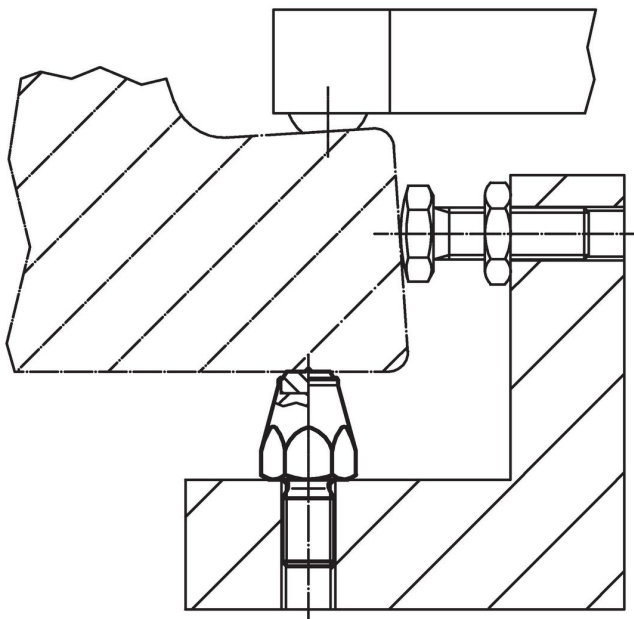

Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.