

Sworznie podporowe • z rowkami lub szpicem

22680.0144



Opis produktu

Dla elementów o szorstkiej powierzchni. Wersja ze szpicem nadaje się szczególnie do części odlewanych.

Material

Korpus


- Stal automatowa, utwardzana dyfuzyjnie, oksydowana

Więcej informacji


Inne produkty

- Sworznie


Rysunek

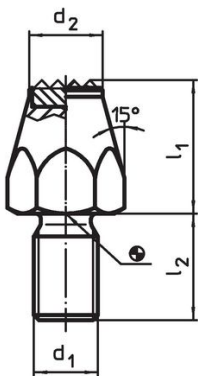




Rysunek 1

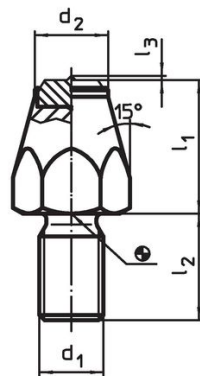


Rysunek 2

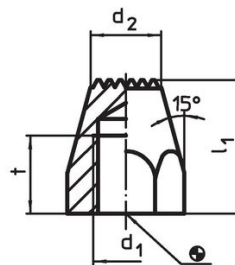

Rysunek 3

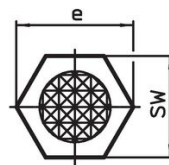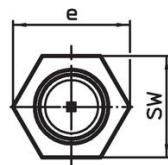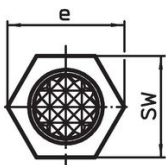

Informacje do zamówienia

l_1	d_1	Wymiary			SW	Moment dociągający maks.		Nr art.
		t	d_2	e				
		[mm]			[mm]	[Nm]	[g]	
utwardzane dyfuzyjne, żłobkowane z gwintem wewnętrznym – rysunek 3								
25	M8	10	9	15	13	18	20	22680.0144

Przykład aplikacji



Zgodność

Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 23.01.2024

Zawiera substancje z Propozycja 65



Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.