

## Sworznie podporowe • kształt sworznia

22680.0416



### Opis produktu


Do zastosowania jako stabilna i precyzyjna podstawa i ogranicznik. Sworznie pozycjonujący w kształcie trzcienia umożliwia zastosowanie elementów konstrukcji z zawężonymi punktami stykowymi.

Powierzchnia nośna hartowana indukcyjnie i szlifowana


### Materiał

- Stal ulepszona cieplnie, oksydowana

### Rysunek

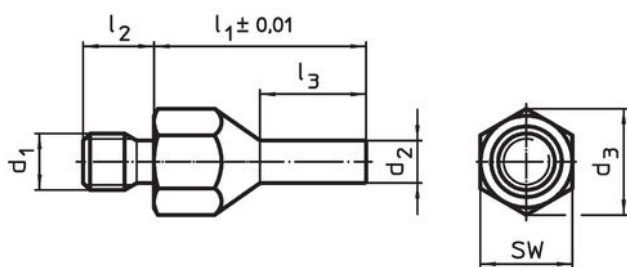

Rysunek 1

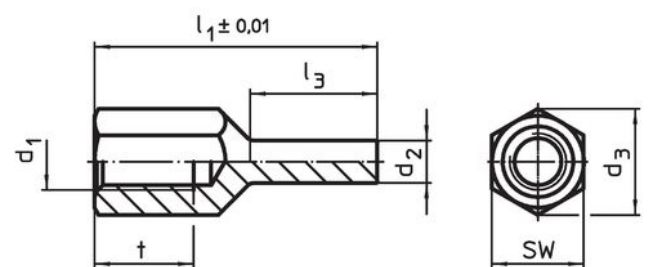


Rysunek 2

### Informacje do zamówienia

l <sub>1</sub> ±0,01	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	Wymiary			SW [mm]	Moment dociągający maks. [Nm]	[g]	Nr art.
			l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	d <sub>3</sub>				
z gwintem zewnętrznym – rysunek 1									
30	M8	6	10	15	14,4	13	18	20	22680.0416

### Przykład aplikacji

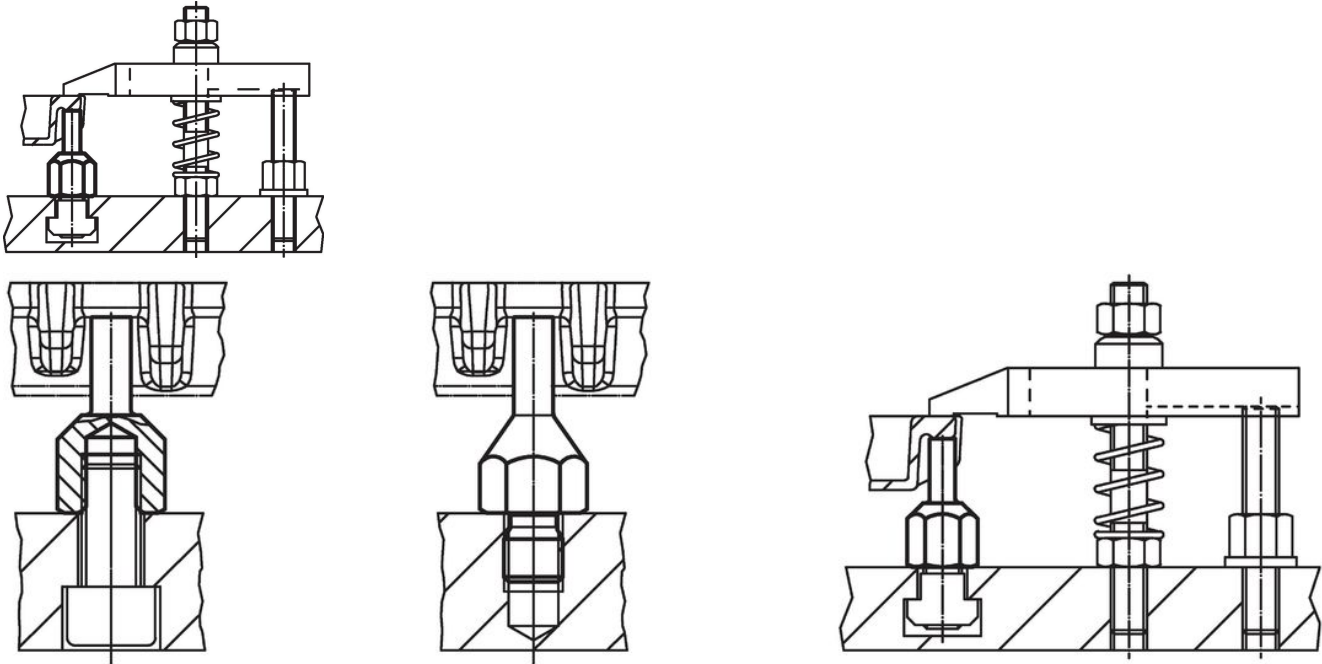

### Zgodność

#### Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

#### Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

#### Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.