

Luźne wpusty przesuwne • DIN 6323
23120.0020




Opis produktu

Do ustawienia urządzeń i elementów uchwytowych na stołach maszynowych z wpustami teowymi wg DIN 650.
W porównaniu z przykręconymi, wystającymi, stałymi i płaskimi wpustami przesuwными mają tę zaletę, że stoły maszynowe nie mogą zostać uszkodzone, ponieważ wsuwane są z boku dopiero po wstępnym ustawieniu.

Materiał

- Stal utwardzana dyspersyjnie, oksydowana, szlifowana


Rysunek

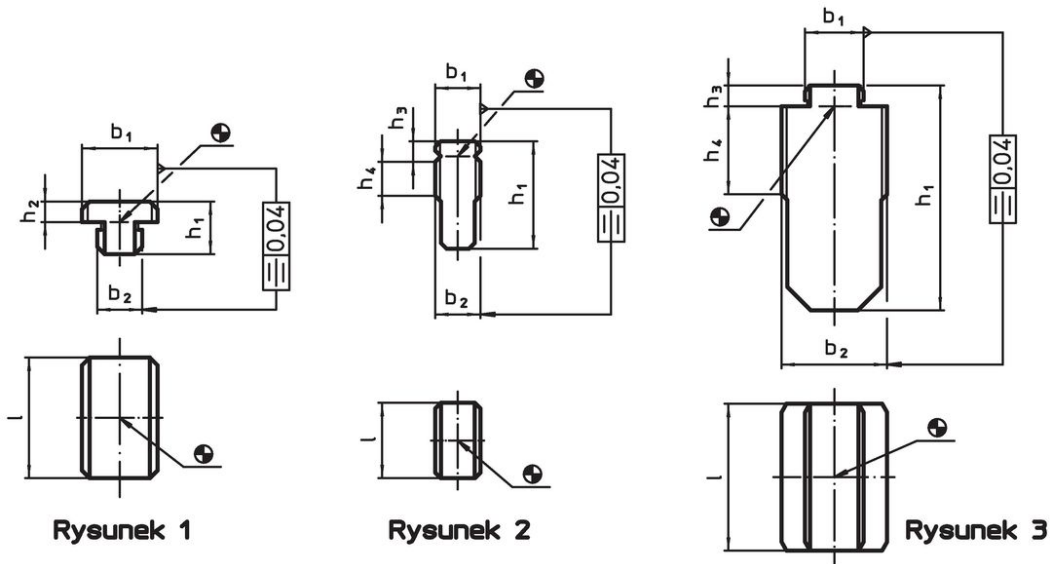

Informacje do zamówienia

Wymiar wpustu osprzęt b ₁ h6 [mm]	Wymiar wpustu maszyna b ₂ h6 [mm]	Wymiary				 [g]	Nr art.
		h ₁	h ₃	h ₄	l		
		[mm]					
		kształt B, b ₁ = b ₂ – rysunek 2					
20	20	45,5	7	16	32	199	23120.0020

Przykład aplikacji

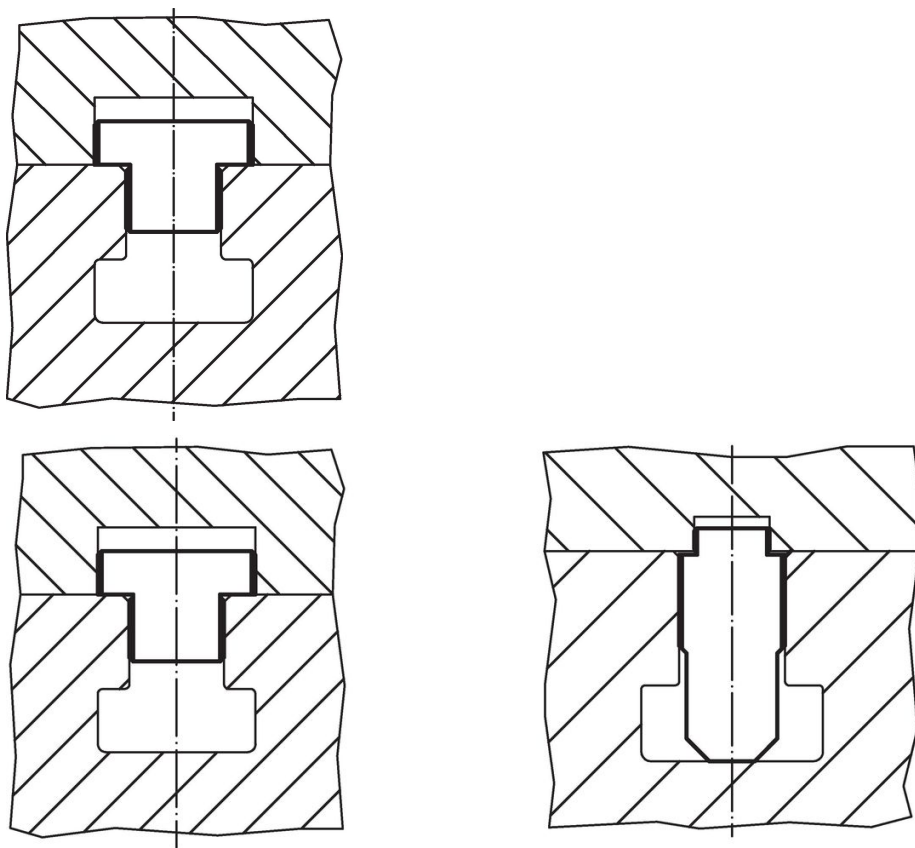

Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.