

Stale uchwyty obłe · DIN 39

24450.0116




Opis produktu


Materiał

- Stal toczona, cynkowana galwanicznie, pasywowana


Rysunek

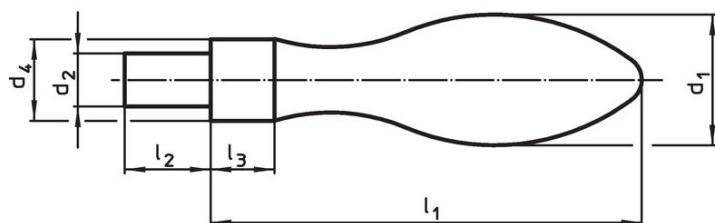

Rysunek 1

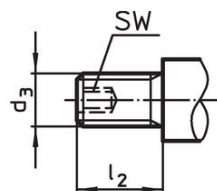

Rysunek 2

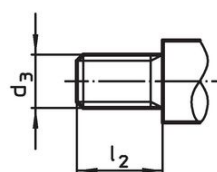


Rysunek 2

Informacje do zamówienia

| Wymiary | | | | | | SW | | Nr art. |
|---------------------------------------------------|----------------|-----------------------|---------------------|----------------|----------------|------|-----|------------|
| d ₁ | d ₃ | d ₄ h13 | l ₁ ~ | l ₂ | l ₃ | [mm] | [g] | |
| z czopem gwintowanym, kształt E – rysunek 2, Stal | | | | | | | | |
| 16 | M6 | 10 | 50 | 11 | 7 | 3 | 43 | 24450.0116 |

Przykład aplikacji

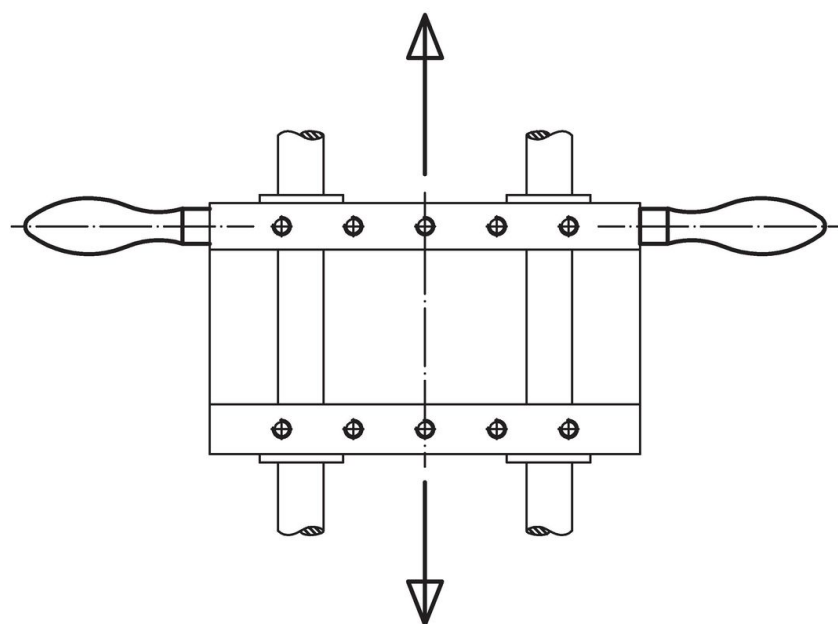

Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.