

## Nakrętki dociskowe z przetyczką • DIN 6307 z ruchomą przetyczką

### 24510.0710




#### Opis produktu

Wersja z ruchomą przetyczką, utrzymywaną przez sprężynę.

#### Materiał

- Stal automatowa, oksydowana


#### Rysunek

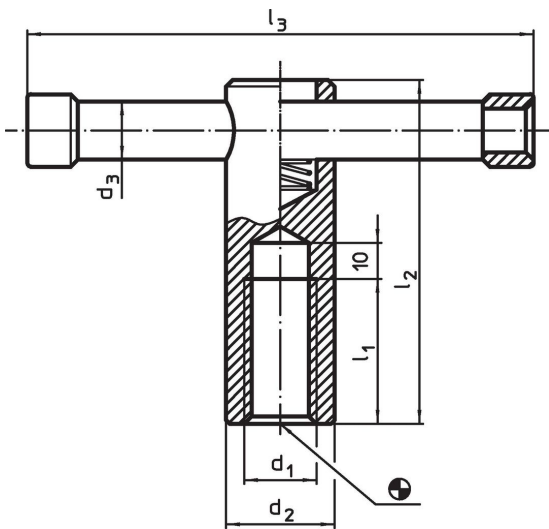

#### Informacje do zamówienia

| Wymiary        |                |                |                |                |                |  | Nr art.    |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| d <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> | d <sub>3</sub> | l <sub>1</sub> | l <sub>2</sub> | l <sub>3</sub> |                                                                                       |            |
| [mm]           |                |                |                |                |                |                                                                                       |            |
| M10            | 18             | 8              | 20             | 60             | 80             | 112                                                                                   | 24510.0710 |

#### Przykład aplikacji

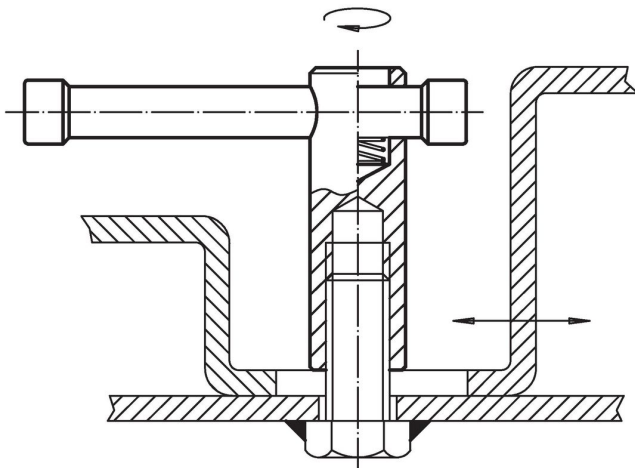

## Zgodność

### Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

### Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 23.01.2024

### Zawiera substancje z Propozycja 65



Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.