

Koła ręczne • DIN 950 metal lekki  
24590.0005



Opis produktu

Piasta obrobiona mechanicznie; obręcz polerowana, nieobrobione powierzchnie piaskowane.

Materiał

- Koło ręczne**
- Metal lekki - aluminium

Montaż


Tarcze podkładowe EH 22270. do mocowania osiowego.

Więcej informacji

Inne produkty

- Podkładki wału
- Obrotowe uchwyty obłe, DIN 98

Rysunek

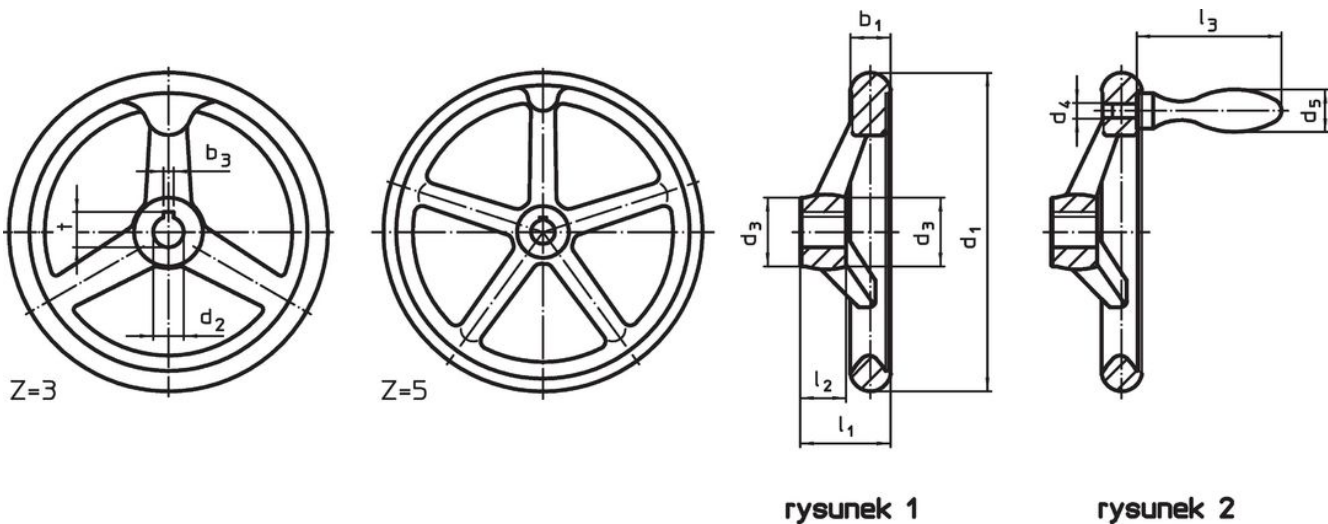

Pozycja rowka wpustowego może być inna niż przedstawiona na rysunku.

Informacje do zamówienia

| d <sub>1</sub> | d <sub>2</sub><br>H7 | Wymiary                                                             |                |                | Ilość ramion<br>z |  | Nr art.    |
|----------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                |                      | d <sub>3</sub>                                                      | l <sub>1</sub> | l <sub>2</sub> |                   |                                                                                       |            |
|                |                      | [mm]                                                                |                |                |                   |                                                                                       |            |
|                |                      | bez wpustu, bez uchwytu, kształt B-F/A (poprzednio A 4) – rysunek 1 |                |                |                   |                                                                                       |            |
| 100            | 10                   | 26                                                                  | 33             | 17             | 3                 | 207                                                                                   | 24590.0005 |

## Przykład aplikacji



## Zgodność

### Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

### Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

### Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.