

Uchwyty krzyżowe • DIN 6335 metal lekki

24630.0363



Opis produktu


Uchwyty krzyżowe są produkowane zgodnie z DIN 6335.

Materiał


Uchwyt

- Metal lekki - aluminium, niepolerowany


Rysunek

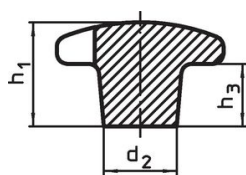



rysunek 1

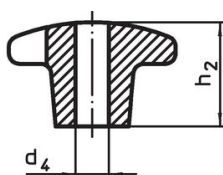


rysunek 2

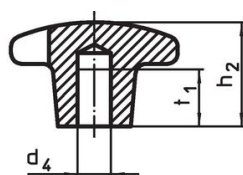

rysunek 3

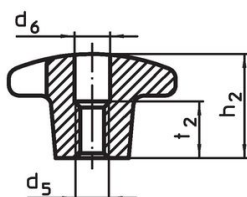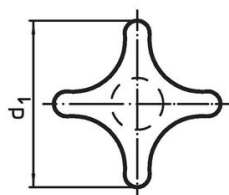

rysunek 4

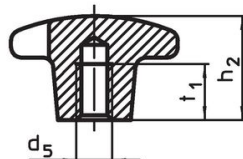


rysunek 5

Informacje do zamówienia

| Wymiary | | | | | | [g] | Nr art. |
|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|------------|
| d ₁ | d ₂ | d ₅ | d ₆ | h ₂ | t ₂ | | |
| z gwintem, przewiercony, kształt D – rysunek 4, niepolerowany | | | | | | | |
| 63 | 20 | M12 | 13 | 40 | 20 | 70 | 24630.0363 |

Przykład aplikacji

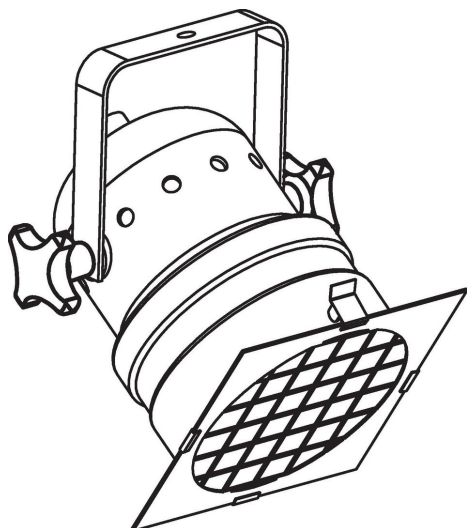

Zgodność

Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.

Zawiera substancje z Propozycja 65



Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.