

Uchwyty gwiazdowe • DIN 6336 żeliwo szare

24650.0232



Opis produktu

Uchwyty gwiazdowe są produkowane zgodnie z normą DIN 6336.
Piaskowane lub bębnowane.

Materiał

Uchwyt


- Żeliwo szare GG20, jasne

Więcej informacji


Uwagi

Na zamówienie wykonywane są wersje specjalne z innymi wierceniami lub uszlachetniane powierzchniowo.


Rysunek

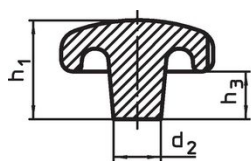



rysunek 1

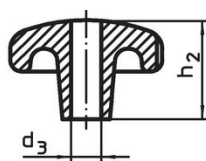


rysunek 2

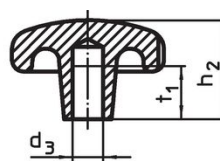

rysunek 3

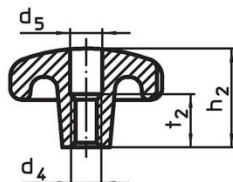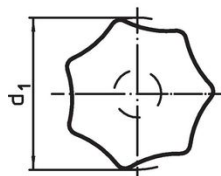


rysunek 4

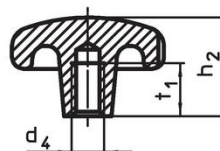

rysunek 5

Informacje do zamówienia

d ₁	d ₂	Wymiary d ₃ H7 [mm]	h ₂	t ₁ min.	 [g]	Nr art.
z gładkim otworem ślepym, kształt C – rysunek 3						
32	12	6	20	12	40	24650.0232

Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.