

Uchwyty gwiazdowe • DIN 6336 żeliwo szare

24650.0432



Opis produktu

Uchwyty gwiazdowe są produkowane zgodnie z normą DIN 6336. Piaskowane lub bębnowane.

Materiał

Uchwyt


- Żeliwo szare GG20, jasne

Więcej informacji


Uwagi

Na zamówienie wykonywane są wersje specjalne z innymi wierceniami lub uszlachetniane powierzchniowo.


Rysunek

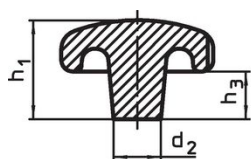


rysunek 1

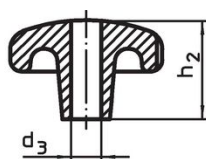

rysunek 2

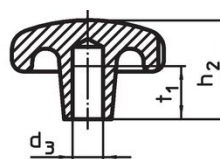

rysunek 3

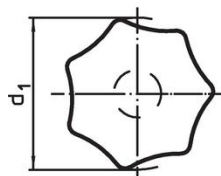

rysunek 4



rysunek 5

Informacje do zamówienia

d ₁	d ₂	Wymiary			t ₁ min.	[g]	Nr art.
		d ₄					
z gwintowanym otworem ślepym, kształt E – rysunek 5							
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[g]	
32	12	M6	20	12	40	24650.0432	

Zgodność

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.