

## Uchwyty gwiazdowe • DIN 6336 metal lekki

24660.0280



### Opis produktu


Uchwyty gwiazdowe są produkowane zgodnie z normą DIN 6336.

### Materiał


#### Uchwyt

- Metal lekki - aluminium, niepolerowany


### Rysunek

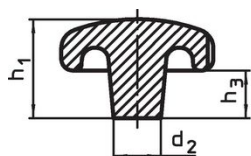



rysunek 1

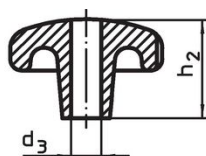


rysunek 2

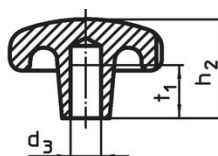

rysunek 3

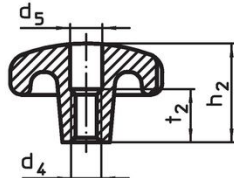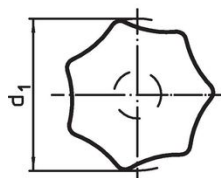


rysunek 4

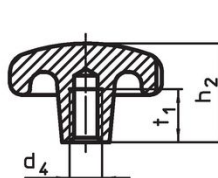

rysunek 5

### Informacje do zamówienia

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	Wymiary				Nr art.
		d <sub>3</sub> H7 [mm]	h <sub>2</sub>	t <sub>1</sub> min.	[g]	
z gładkim otworem ślepy, kształt C – rysunek 3, niepolerowany						
80	25	16	50	28	223	24660.0280

### Zgodność

#### Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

#### Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.

#### Zawiera substancje z Propozycja 65



Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.