

Płaskie nakrętki radełkowane • DIN 467

24760.0080



Opis produktu

Materiał


- Stal oksydowana, jakość 5

Więcej informacji

Uwagi

Skok i głębokość radełkowania mogą różnić się od DIN.


Rysunek

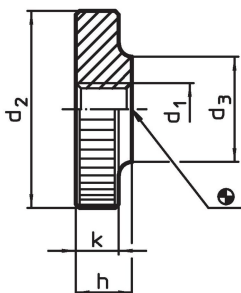

Informacje do zamówienia

d ₁	d ₂	Wymiary			k	[g]	Nr art.
		d ₃	h	[mm]			
M8	30	16	8	6	32	24760.0080	

Przykład aplikacji

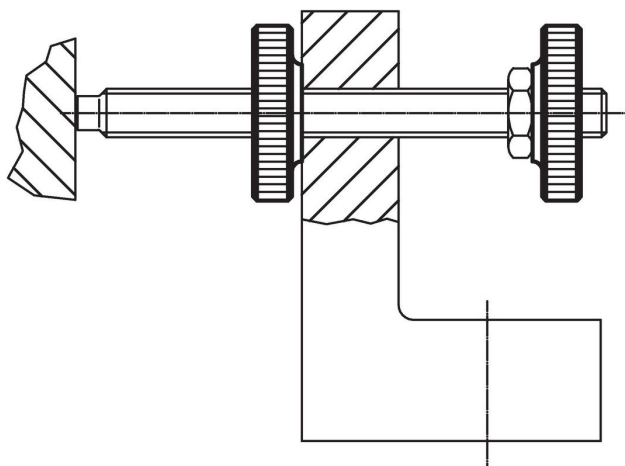

Zgodność

Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 23.01.2024

Zawiera substancje z Propozycja 65



Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.