

## Płaskie śruby radełkowane • DIN 653

24770.0098



### Opis produktu

Śruby radełkowane wykonane są z jednego elementu, z gwintem do łba (oznaczenie DIN: A).

### Materiał


- Stal oksydowana, jakość 5.8

### Więcej informacji

#### Uwagi

Skok i głębokość radełkowania mogą różnić się od DIN.

### Rysunek

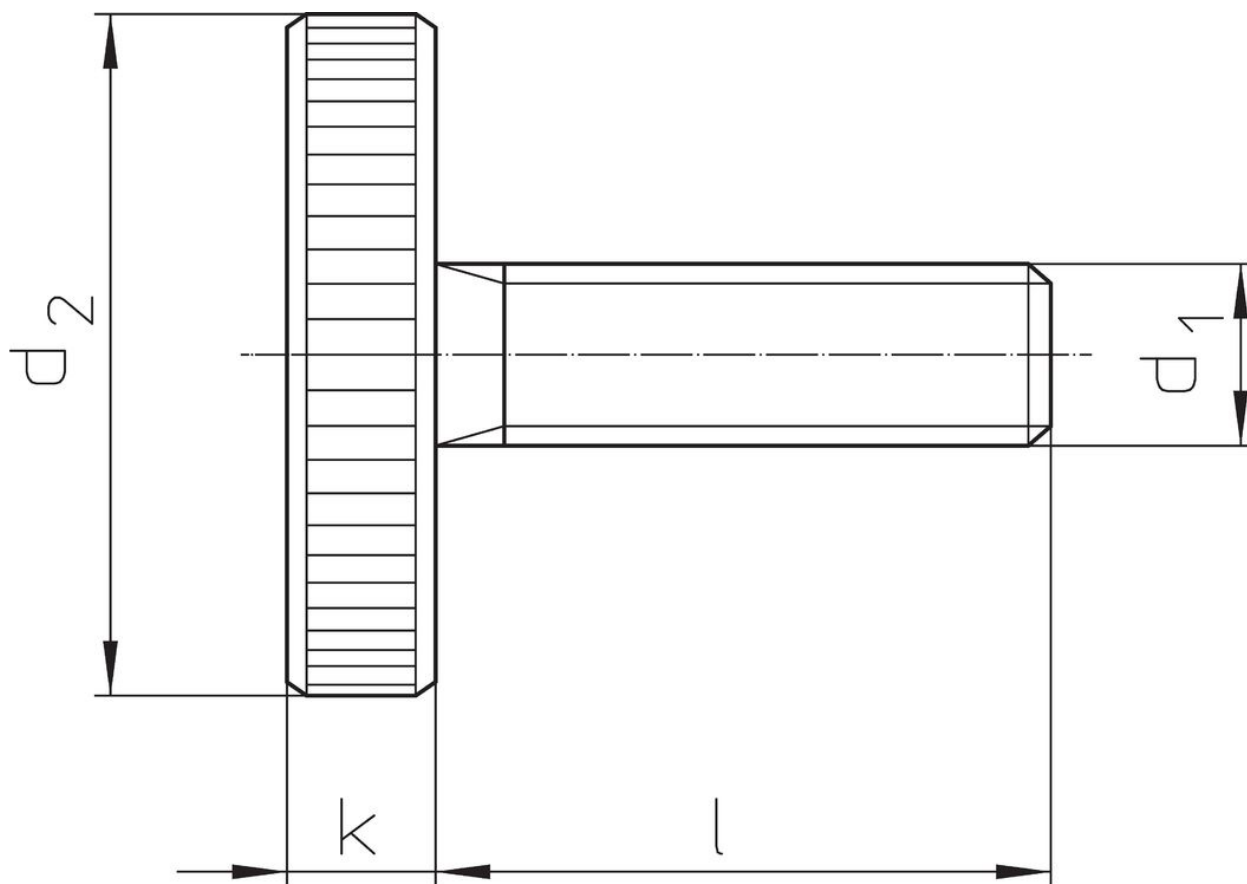

### Informacje do zamówienia

d <sub>1</sub>	l	Wymiary		[g]	Nr art.
		d <sub>2</sub>	k		
[mm]					
Stal					
M4	20	16	3,5	6,6	24770.0098

## Zgodność

### Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

### Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 23.01.2024

### Zawiera substancje z Propozycja 65



Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.