

Dociskacze Pionowe • Z przylgą kątową i zabezpieczeniem

EH 23330.



Opis produktu

Ze względu na korzystny stosunek mocy do mobilności oraz łatwości użycia dźwignie zaciskowe mają szerokie i wszechstronne zastosowanie.

Dźwignie zaciskowe mogą być zastosowane w obróbce metali przy wierceniu, spawaniu, gięciu, szlifowaniu, sprawdzaniu i montażu, jak również w przemyśle drzewnym i tworzyw sztucznych przy klejeniu, wierceniu, cięciu i frezowaniu

Zasada "przełączania" w zaciskach pozwala na szybkie i szerokie otwarcie zacisku. Przy pełnym otwarciu element obrabiany jest całkowicie luźny i może być swobodnie usunięty. Duże przeniesienie mocy pozwala na maksymalizację siły mocującej przy niewielkim nakładzie siły mięśni. Dzięki samoblokowaniu, zaciski pozostają zamknięte mimo nacisku wynikającego z obróbki elementu zaciskanego.

Dociskacze produkowane są z wysokiej jakości komponentów i zaprojektowane są do ciągłego użycia.

2-komponentowa, ergonomiczna, miękka i odporna na oleje rączka pozwala na łatwe użycie dociskacza.

Do zestawu dołączone są śruby mocujące.

Material

Zacisk

- Stal cynkowana galwanicznie, pasywowana

Nit

- Stal nierdzewna

Uchwyt

- tworzywo sztuczne

śruba mocująca

- Stal hartowana, cynkowana galwanicznie

Nasadka mocująca

- Guma, czarna

Oslona z tworzywa


- PVC, czarne

Więcej informacji

Referencje

Zamienne śruby mocujące dostępne są jako wyposażenie dodatkowe w sklepie online.


Rysunek

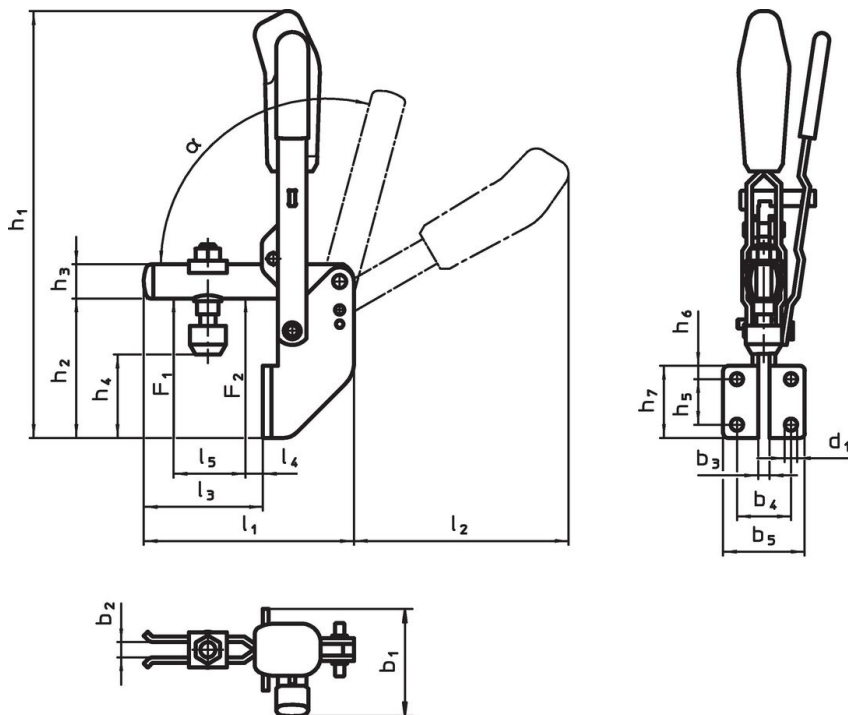

Informacje do zamówienia

Rozmiar nominalny	Śruba mocująca [mm]	Wymiary																		Siła trzymania		α	min. maks		[g]	Nr art.	
		d ₁	b ₁	b ₂	b ₃	b ₄	b ₅	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄ min.	h ₄ maks.	h ₅	h ₆	h ₇	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	F ₁		F ₂	[kN]			[°C]
Stal																											
3	M6 x 35	6,1	45	6	5	25,5	37	176,5	61	12	34	41,5	20	6	32	77	63	40	9	25	1,0	1,2	105°	-10	80	272	23330.0623
4	M8 x 45	6,5	55	8	6	28,5	43	223,0	71	18	40	48,5	24	7	38	112	111	65	11	43	1,4	2,5	105°	-10	80	551	23330.0624
5	M8 x 65	8,5	63	10	8	32,0	52	280,0	102	20	53	81,5	32	54	96	140	129	84	17	50	2,0	3,0	105°	-10	80	885	23330.0625

Akcesoria

	d ₂ [mm]	[g]	Nr art.
Śruba mocująca (część zamienna zacisku przegubowego)			
	M6 x 35	16	23330.9003
	M8 x 45	38	23330.9005
	M8 x 65	57	23330.9006

Zgodność

Dla szczegółowych informacji dot. zgodności należy wybrać pożądany numer towaru.