

Știfturi de poziționare • striate sau ascuțite

22680.0081



Descrierea produsului

Pentru piesele de lucru cu suprafață dură. Modelul cu marcaj (figura 2) special pentru piesele turnate.

Material

Aplicație

- Pulbere sinterizată, cu striaii

Corp

- Oțel tratat termic, cu revenire, brunat

Mai multe informații

Produse asociate

- Știfturi

Desen

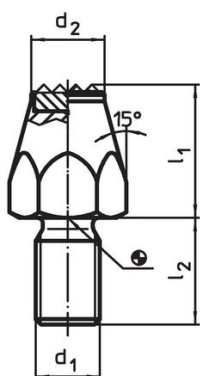


Figura 1

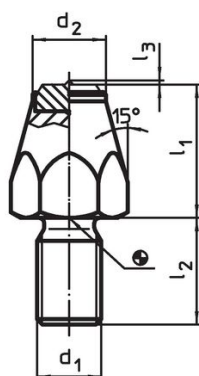


Figura 2




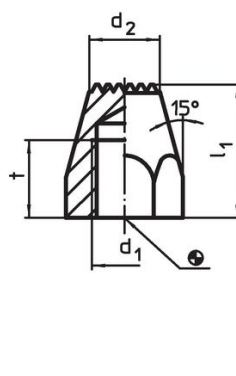


Figura 3

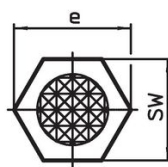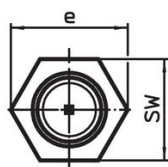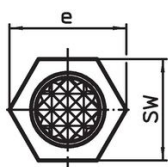

Informații comandă

l ₁	d ₁	Dimensiuni			SW	Moment strângere max. [Nm]	[g]	Ref. Nr.
		l ₂	d ₂	e				
cu plăcuță din pulbere sinterizată, cu striaii și tijă filetată – figura 1								
15	M8	13	12,5	15	13	18	22	22680.0081

Exemplu de aplicație



Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.