

Știfturi de poziționare • striate sau ascuțite

22680.0144



Descrierea produsului

Pentru piesele de lucru cu suprafață dură. Modelul cu marcaj (figura 2) special pentru piesele turnate.

Material

- Corp
- Oțel automat, călit, brunat

Mai multe informații

Produse asociate

- Știfturi

Desen

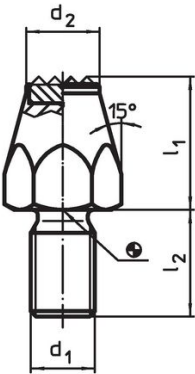


Figura 1

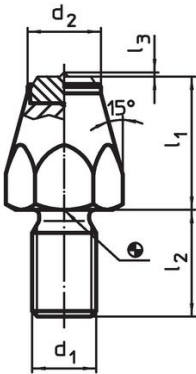


Figura 2




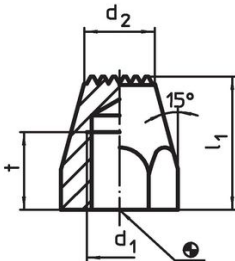



Figura 3

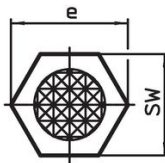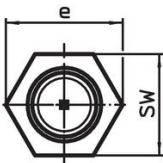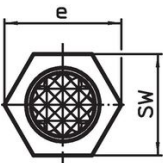

Informații comandă

l ₁	d ₁	Dimensiuni			SW	Moment strângere max.		Ref. Nr.
		t	d ₂	e				
		[mm]						
[mm]								
[Nm]								
[g]								
călit, striat cu filet interior – figura 3								
25	M8	10	9	15	13	18	20	22680.0144

Exemplu de aplicație

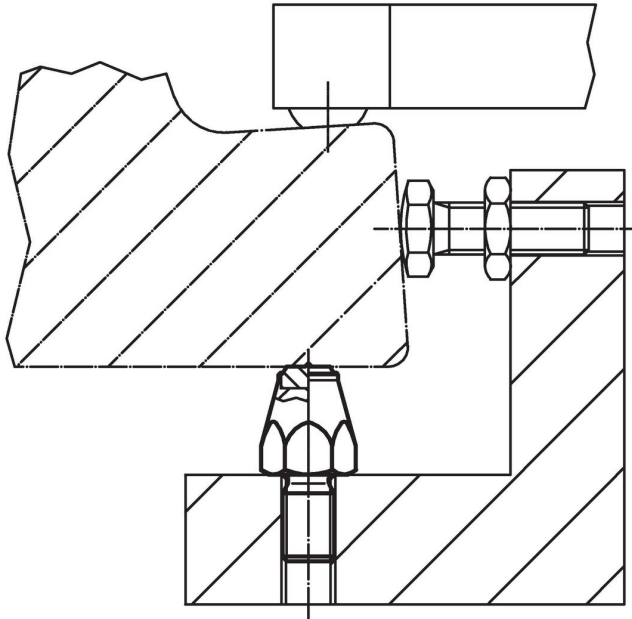

Reclamație

Conform RoHS

Conține plumb – conform excepțiilor 6a / 6b / 6c.

Conține substanțe SVHC >0,1% w/w

Conține plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024

Conține substanțe din Declarația 65



Prin expunere plumbul poate provoca cancer și afectarea fertilității
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.