

## Ochi de vizualizare a nivelului de ulei

22860.0116



### Descrierea produsului

Ochii de vizitare pot fi utilizați pentru controlul nivelului în rezervoare fără suprapresiune.

#### Material

##### Inel etanșare

- Rezistent la ulei și benzină

##### Reflector

- Material plastic, alb

##### Piuliță inelară

- Aluminiu Al

##### Indicator de nivel


- Plexiglas PMMA, transparent

#### Asamblare

Poate fi montat fără filet în gaură H11.

Etanșare prin simpla strângere a piuliței de pe inel.

### Desen

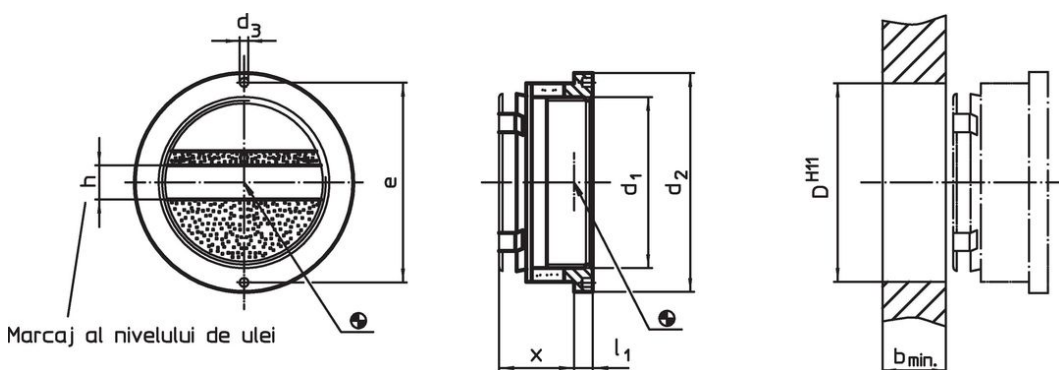


### Informații comandă

Mărimea (verificare vizuală) $d_1$	Dimensiuni							Poziție orificiu D H11 [mm]	Temperatură		Greutate [g]	Ref. Nr.
	$d_2$	$d_3$	x ~ [mm]	$l_1$	b min.	h	e		min.	max.		
cu marcaj pentru nivelul de ulei												
16	25	2,2	15	3,5	9	5	21	20	-20	70	9,2	22860.0116

### Accesorii

Mărimea (verificare vizuală) $d_1$	Dimensiuni		Greutate [g]	Ref. Nr.
	$d$ h9 [mm]	e		
sculă de montaj				
16	2,0	21,0	16	22860.0816

## Exemplu de aplicație

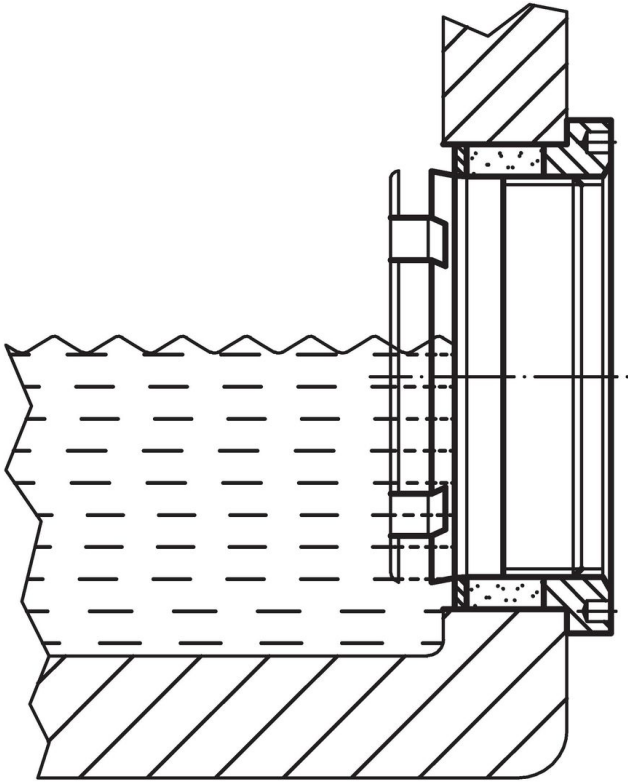

## Reclamație

### Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

### Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

### Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.