

Ochi de vizualizare a nivelului de ulei

22860.0132



Descrierea produsului

Ochii de vizitare pot fi utilizați pentru controlul nivelului în rezervoare fără suprapresiune.

Material

Inel etanșare

- Rezistent la ulei și benzină

Reflector

- Material plastic, alb

Piuliță inelară

- Aluminiu Al

Indicator de nivel


- Plexiglas PMMA, transparent

Asamblare

Poate fi montat fără filet în gaură H11.

Etanșare prin simpla strângere a piuliței de inel.

Desen

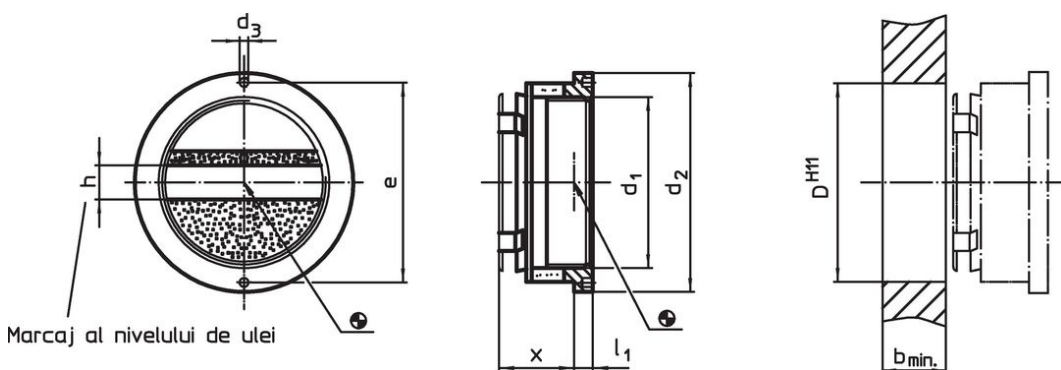

Informații comandă

Mărimea (verificare vizuală) d ₁	Dimensiuni							Poziție orificiu D H11 [mm]	Temperatură		Greutate [g]	Ref. Nr.
	d ₂	d ₃	x ~ [mm]	l ₁	b min.	h	e		min.	max.		
cu marcaj pentru nivelul de ulei												
32	45	3	18	5,5	12	8	40	38	-20	70	33	22860.0132

Accesorii

Mărimea (verificare vizuală) d ₁	Dimensiuni		Greutate [g]	Ref. Nr.
	d h9 [mm]	e		
sculă de montaj				
32	2,8	40,0	36	22860.0832

Exemplu de aplicație



Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.