

Piulițe de strângere • sudate

24470.0608




Descrierea produsului

Versiune economică conform DIN 99.

Material

- Oțel inoxidabil 1.4301, sablare mată


Desen

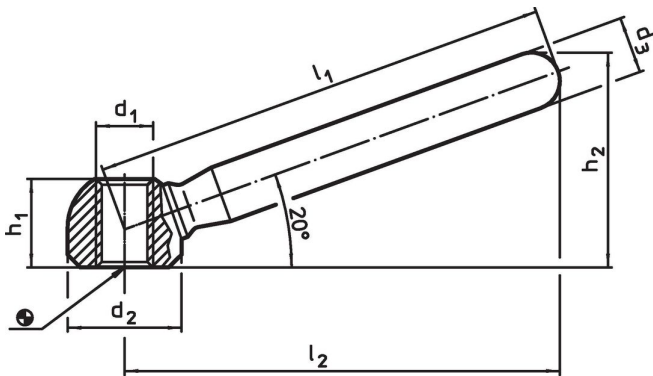

Informații comandă

Dimensiuni							[g]	Ref. Nr.
l_1	l_2 ~	d_1	d_2 [mm]	d_3	h_1	h_2 ~		
Oțel inoxidabil								
80	76	M10	20	12	15	37	83	24470.0608

Exemplu de aplicație

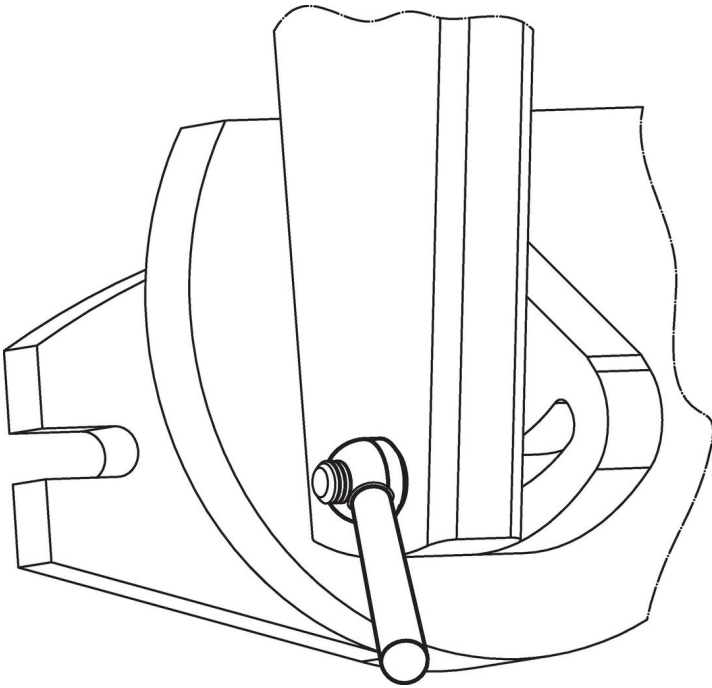

Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.