

## Roți de manevră • DIN 950 metal neferos 24590.0050



### Descrierea produsului

Strunjit, prelucrate și finisate pe toate suprafețele, suprafețele neprelucrate sunt curățate prin sablare.

### Material

**Roată de manevră**  
• Aliaj ușor Al

### Asamblare

Șaibe de închidere EH 22270. pentru fixare axială.

### Mai multe informații

### Produse asociate

- Șaibe de închidere
- Mâner rotativ, DIN 98

### Desen

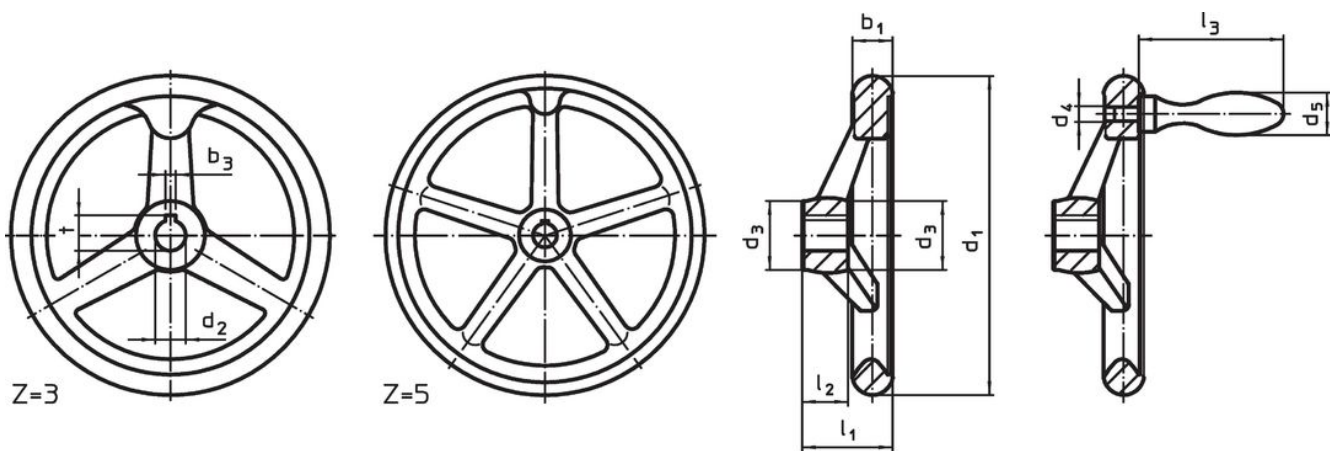


Figura 1

Figura 2

Poziția canalului poate fi diferită de cea indicată în desen.

### Informații comandă

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub> H7	Dimensiuni			Număr gaură spițe z	[g]	Ref. Nr.
		d <sub>3</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>			
fără canal, fără manetă, forma B-F/A (anterior: A 4) – figura 1							
400	30	65	63	38	5	3740	24590.0050

## Exemplu de aplicație



## Reclamație

### Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

### Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

### Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.