

Mânere tip stea • DIN 6336 fontă gri
24650.0240



Descrierea produsului

Aceste mânere stea sunt fabricate conform DIN 6336.
Sablat sau vâlțuit.

Material

- Mâner**
- Fontă gri GG 20, lucios

Mai multe informații

Note

La cerere se pot livra cu diferite găuri sau
tratamente speciale

Desen

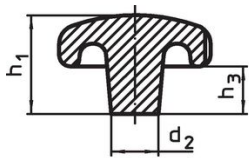


Figura 1

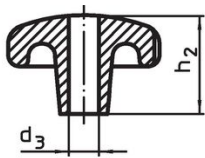


Figura 2

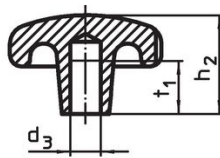


Figura 3

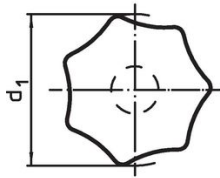


Figura 4

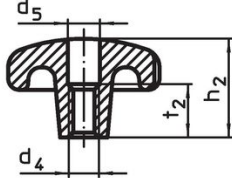


Figura 5

Informații comandă

d ₁	d ₂	Dimensiuni				Ref. Nr.
		d ₃	h ₂	t ₁ min.		
		H7 [mm]				
[g]						
cu gaură înfundată, netedă, forma C – figura 3						
40	14	8	25	15	74	24650.0240

Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.