

## Mânere tip stea • DIN 6336 metal neferos

24660.0480



### Descrierea produsului

Aceste mânere stea sunt fabricate conform DIN 6336.

### Material

#### Mâner

- Metal neferos Al, nepolizat

### Desen

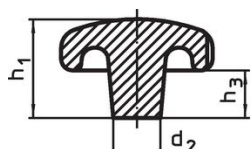


Figura 1

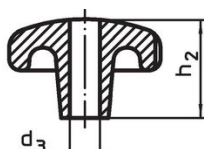


Figura 2

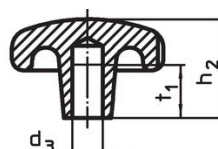


Figura 3

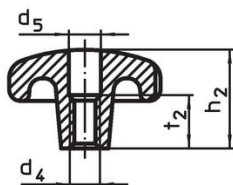
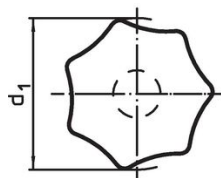


Figura 4

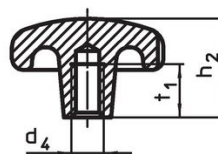


Figura 5

### Informații comandă

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	Dimensiuni			[g]	Ref. Nr.
		d <sub>4</sub>	h <sub>2</sub>	t <sub>1</sub> min.		
cu gaură înfundată filetată, forma E – figura 5, nepolizat						
80	25	M16	50	28	227	24660.0480

### Reclamație

#### Conform RoHS

Conține plumb – conform excepțiilor 6a / 6b / 6c.

#### Conține substanțe SVHC >0,1% w/w

Conține plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024

#### Conține substanțe din Declarația 65



Prin expunere plumbul poate provoca cancer și afectarea fertilității  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.