

Mânere tip stea • DIN 6336 material plastic

24670.0220



Descrierea produsului

Material



Bucșă

- Alamă

Mâner

- Termoplastice PF 31, negru similar RAL 9005


Desen

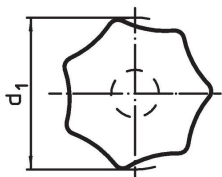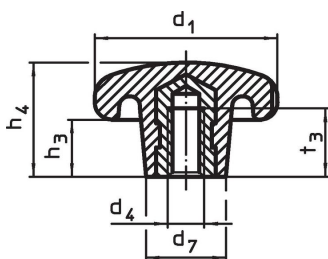

Informații comandă

| Dimensiuni | | | | | | max. [°C] | [g] | Ref. Nr. |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----|------------|
| d ₁ | d ₄ | d ₇ | h ₃ | h ₄ | t ₃ | | | |
| cu bucșă filetată, forma K, Alamă | | | | | | | | |
| 20 | M4 | 10 | 7 | 13 | 6,5 | 110 | 3,4 | 24670.0220 |

Exemplu de aplicație

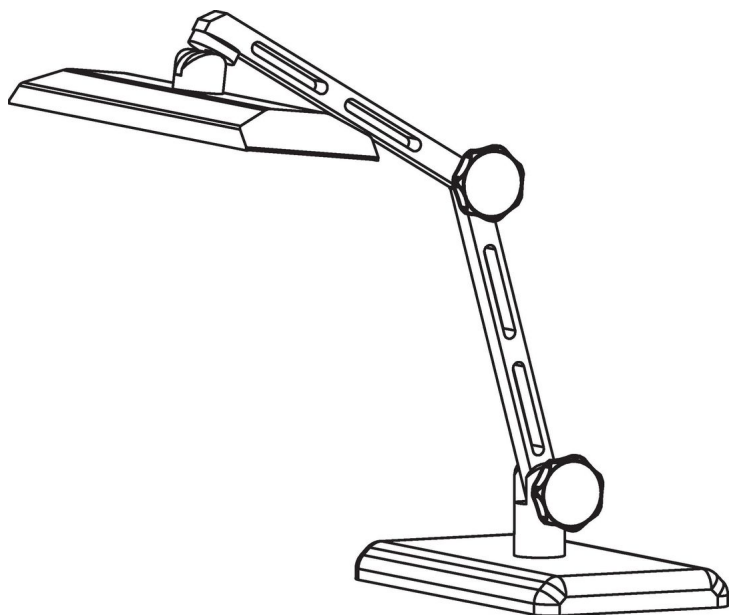

Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.