

Mânere tip stea • oțel inoxidabil, material plin

24690.0663



Descrierea produsului

Execuție fără reținere a impurităților. Pentru toate aplicațiile cu cerințe igienice ridicate (de ex. industria alimentară).

Material

Mâner

- Oțel inoxidabil 1.4305, sablare mată

Desen

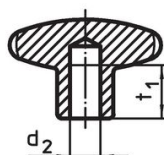
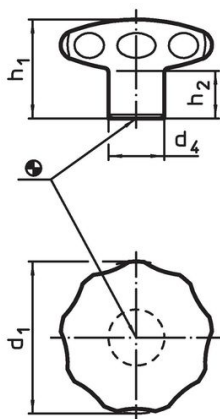


Figura 1

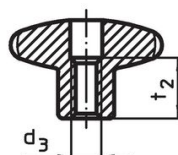


Figura 2

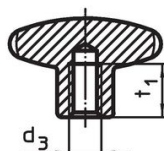


Figura 3

Informații comandă

Dimensiuni						[g]	Ref. Nr.
d ₁	d ₂ h7	d ₄	h ₁	h ₂	t ₁ min.		
cu gaură înfundată, netedă – figura 1							
60	12	25	39	18	18	388	24690.0663

Exemplu de aplicație



Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.