

Mânere tip stea • oțel inoxidabil, material plin
24690.0665




Descrierea produsului

Execuție fără reținere a impurităților. Pentru toate aplicațiile cu cerințe igienice ridicate (de ex. industria alimentară).

Material

- Mâner
- Oțel inoxidabil 1.4305, sablare mată

Desen

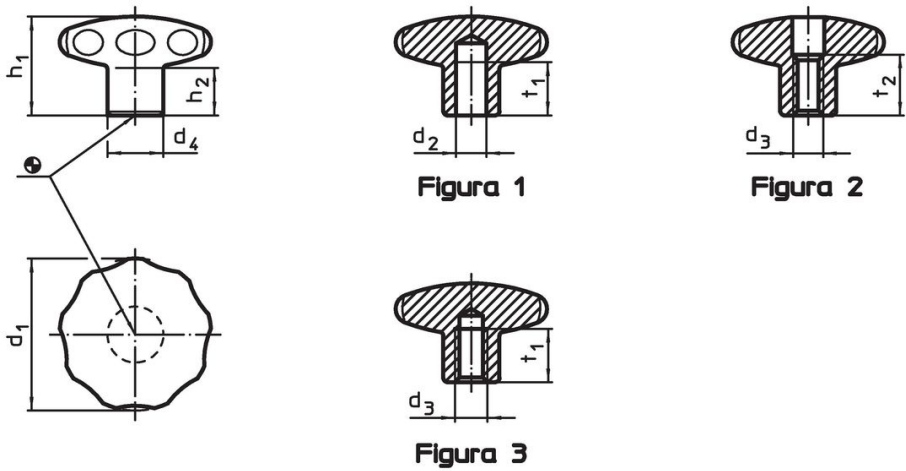

Informații comandă

Dimensiuni							Ref. Nr.
d ₁	d ₃	d ₄	h ₁	h ₂	t ₁ min.		
[mm]							
cu gaură înfundată filetată – figura 3							
60	M10	25	39	18	18	395	24690.0665

Exemplu de aplicație



Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conține materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.