

Piulițe plate moletate • DIN 467
24760.0480



Descrierea produsului

Material


- Steel, zinc-plated by galvanization, quality 5

Mai multe informații

Note

Înclinația filetului sau adâncimea poate sa difere față de standarul DIN.

Desen

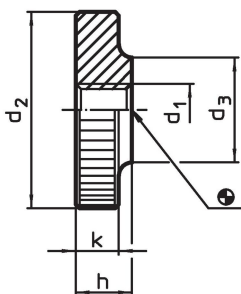

Informații comandă

d ₁	d ₂	Dimensiuni			k	[g]	Ref. Nr.
		d ₃	h	[mm]			
Oțel							
M8	30	16	8	6	32	24760.0480	

Exemplu de aplicație



Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.