

Șuruburi plate molețate • DIN 653

24770.0072



Descrierea produsului

Toate șuruburile molețate sunt produse dintr-o singură bucată cu filet până la cap (Clasa DIN A).

Material


- Oțel, brunat, calitatea 5.8

Mai multe informații

Note

Înclinația filetului sau adâncimea poate să difere față de standardul DIN.

Desen

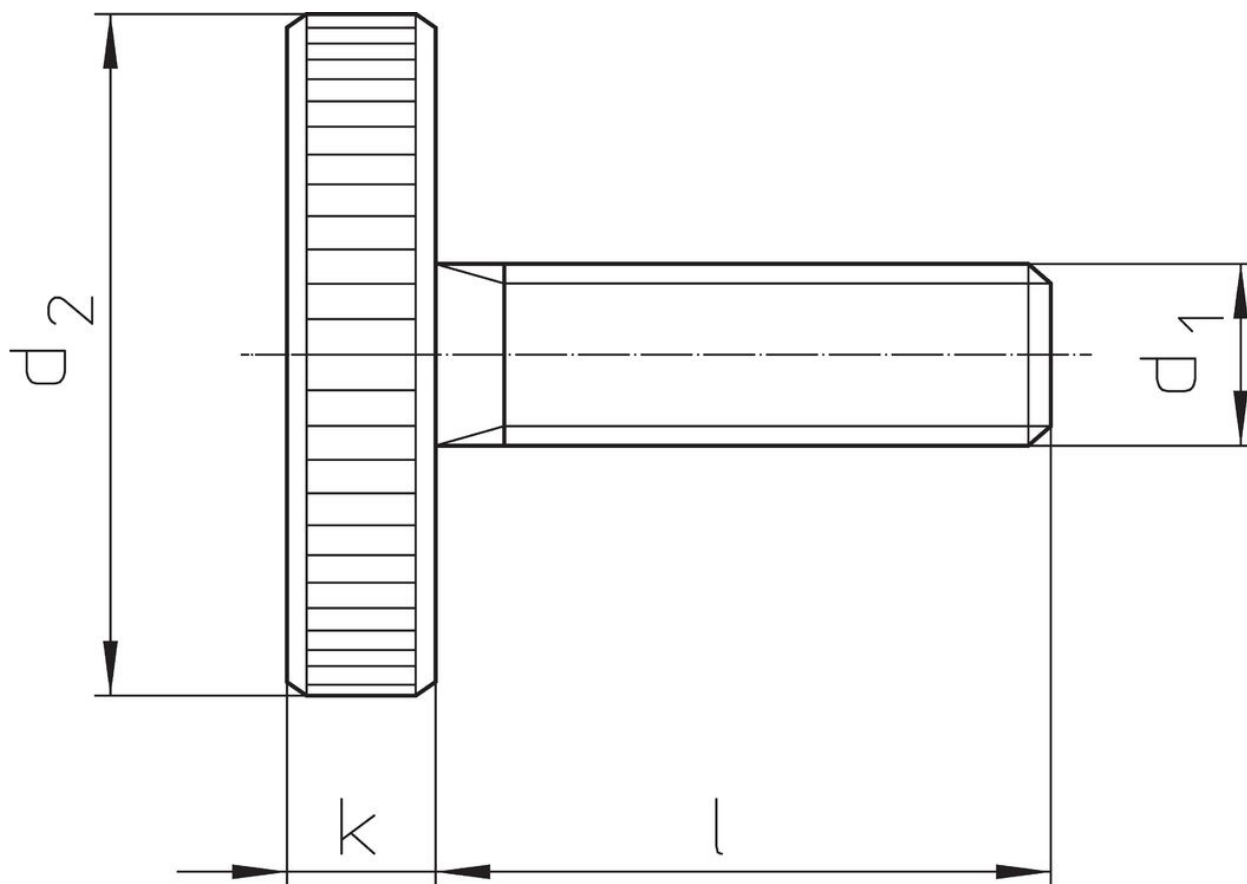

Informații comandă

d ₁		Dimensiuni		[g]	Ref. Nr.
	l	d ₂	k		
[mm]					
Oțel					
M3	6	12	2,5	2,3	24770.0072

Reclamație

Conform RoHS

Conține plumb – conform excepțiilor 6a / 6b / 6c.

Conține substanțe SVHC >0,1% w/w

Conține plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024

Conține substanțe din Declarația 65



Prin expunere plumbul poate provoca cancer și afectarea fertilității
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.