

Șuruburi plate molețate • DIN 653

24770.0074



Descrierea produsului

Toate șuruburile molețate sunt produse dintr-o singură bucată cu filet până la cap (Clasa DIN A).

Material


- Oțel, brunat, calitatea 5.8

Mai multe informații

Note

Înclinația filetului sau adâncimea poate să difere față de standardul DIN.

Desen

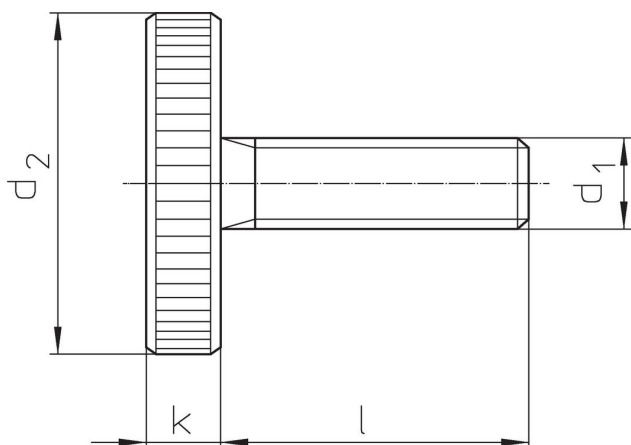

Informații comandă

| d ₁ | l | Dimensiuni | | k | [g] | Ref. Nr. |
|----------------|----|----------------|------|-----|-----|------------|
| | | d ₂ | [mm] | | | |
| Oțel | | | | | | |
| M3 | 10 | 12 | | 2,5 | 2,5 | 24770.0074 |

Reclamație

Conform RoHS

Conține plumb – conform excepțiilor 6a / 6b / 6c.

Conține substanțe SVHC >0,1% w/w

Conține plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024

Conține substanțe din Declarația 65



Prin expunere plumbul poate provoca cancer și afectarea fertilității
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.