

## Șuruburi plate molețate • DIN 653

24770.0096



### Descrierea produsului

Toate șuruburile molețate sunt produse dintr-o singură bucată cu filet până la cap (Clasa DIN A).

### Material


- Oțel, brunat, calitatea 5.8

### Mai multe informații

### Note

Înclinația filetului sau adâncimea poate să difere față de standardul DIN.

### Desen

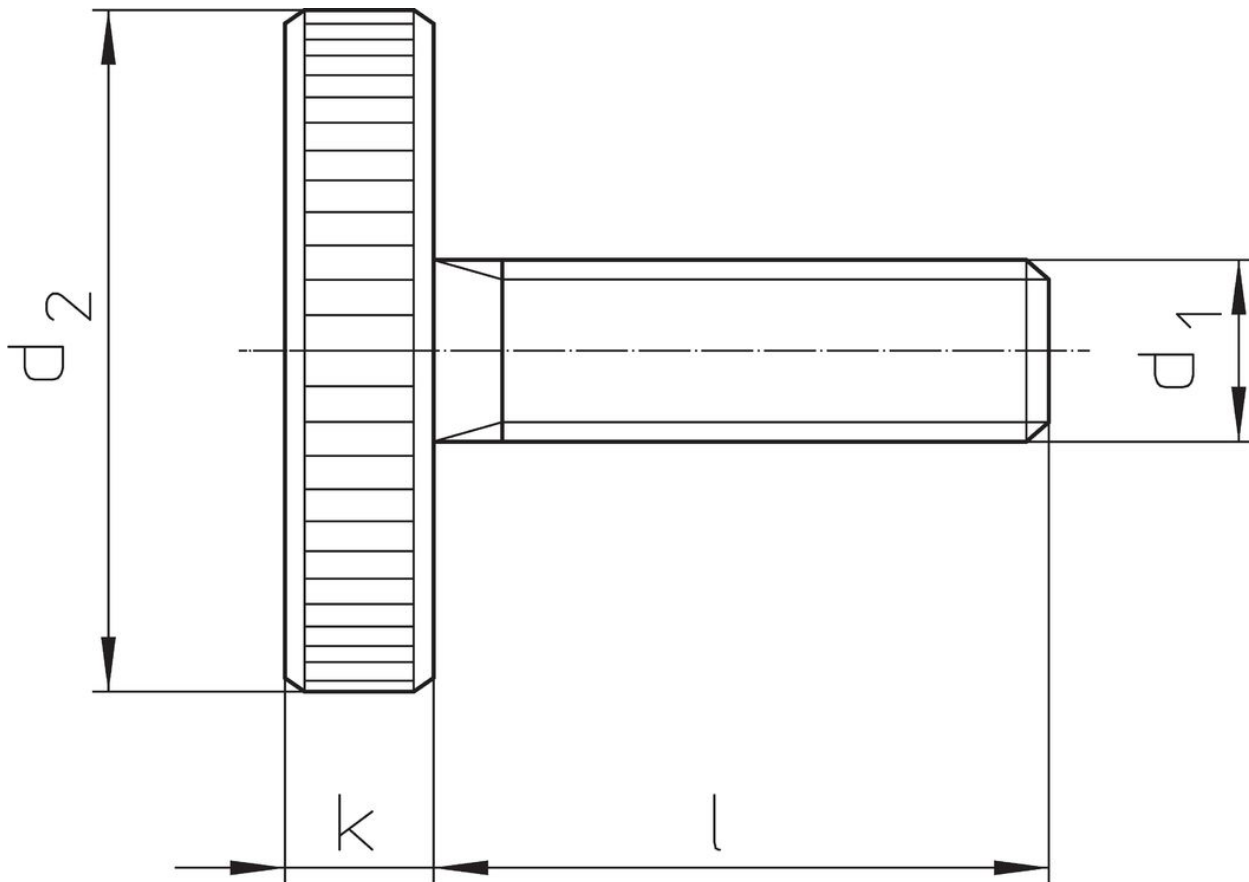

### Informații comandă

Dimensiuni				[g]	Ref. Nr.
d <sub>1</sub>	l	d <sub>2</sub>	k		
Oțel					
M4	16	16	3,5	6,2	24770.0096

## Reclamație

### Conform RoHS

Conține plumb – conform excepțiilor 6a / 6b / 6c.

### Conține substanțe SVHC >0,1% w/w

Conține plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024

### Conține substanțe din Declarația 65



Prin expunere plumbul poate provoca cancer și afectarea fertilității  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.