

## Șuruburi plate molețate • DIN 653

24770.0500



## Descrierea produsului

Toate șuruburile molețate sunt produse dintr-o singură bucată cu filet până la cap (Clasa DIN A).

## Material


- Steel, zinc-plated by galvanization, quality 5.8

## Mai multe informații

## Note

Înclinația filetului sau adâncimea poate să difere față de standardul DIN.

## Desen

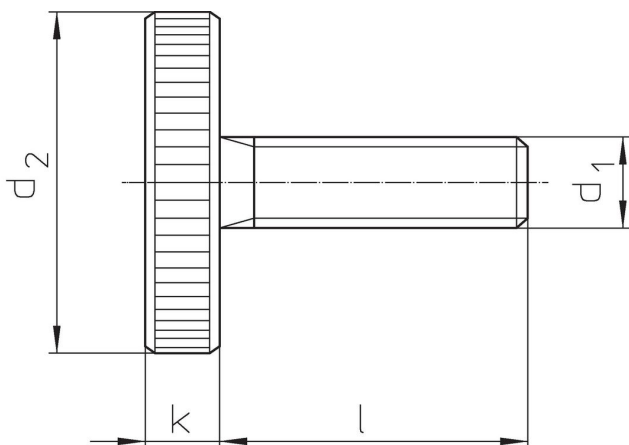

## Informații comandă

Dimensiuni					Ref. Nr.
d <sub>1</sub>	l	d <sub>2</sub>	k	[g]	
[mm]					
Oțel					
M4	25	16	3,5	7	24770.0500

## Reclamație

## Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

## Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

## Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.