

## Șuruburi moletate înalte • DIN 464

24790.0134



### Descrierea produsului

Toate șuruburile moletate sunt produse dintr-o singură bucată. Contrar fișei oficiale a standardului, toate șuruburile au filetul până la cap, dar fără nici un canal la capătul filetului.

### Material


- Oțel, brunat, calitatea 5.8

### Mai multe informații

#### Note

Înclinația filetului sau adâncimea poate să difere față de standardul DIN.




### Desen

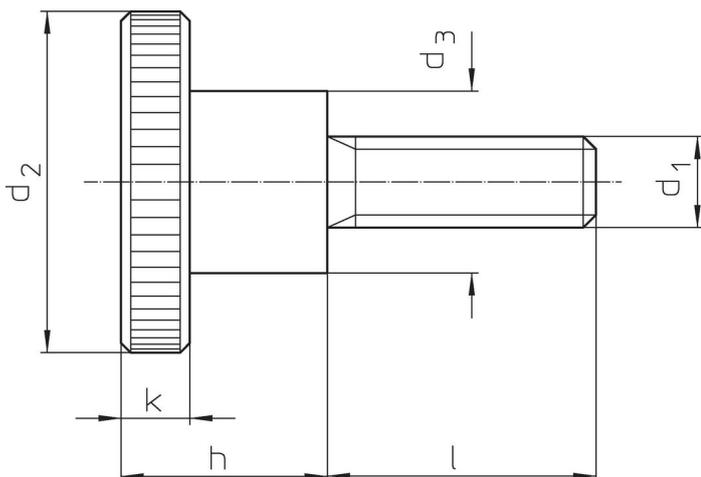

### Informații comandă

Dimensiuni							Ref. Nr.
$d_1$	$l$	$d_2$	$d_3$	$h$	$k$	[g]	
Oțel							
M6	12	24	12	15	5	28	24790.0134

### Exemplu de aplicație

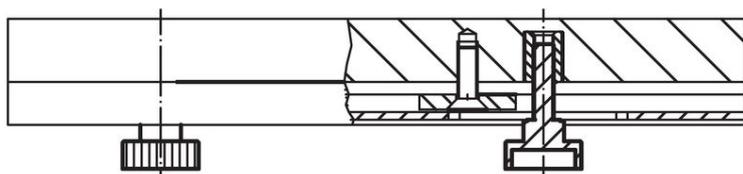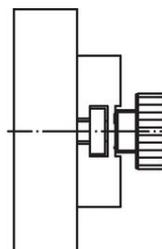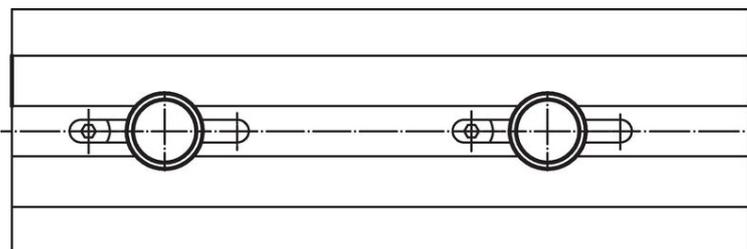

## Reclamație

### Conform RoHS

Conține plumb – conform excepțiilor 6a / 6b / 6c.

### Conține substanțe SVHC >0,1% w/w

Conține plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024

### Conține substanțe din Declarația 65



Prin expunere plumbul poate provoca cancer și afectarea fertilității  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.