


Stödben • skyddad mot glidning

22593.0440

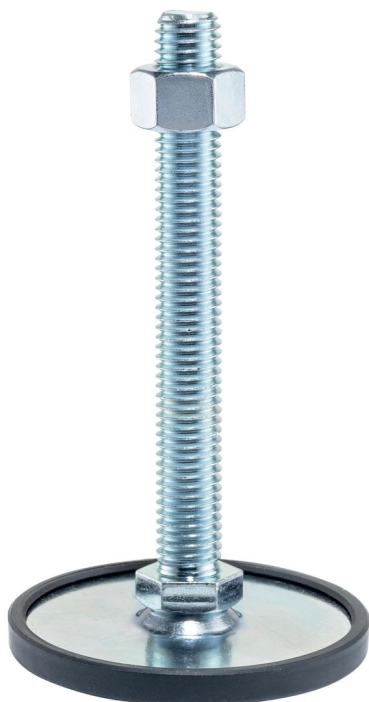

Produktbeskrivning

Stödbenen är universellt användbara som justerbara ben.
I den här versionen med gummikåpa skyddas känsliga stödytor och glidning förhindras.
Plattan skruvas fast i gängstift och mutter med en fästskruv i rostfritt stål, den är även limmad.

Material

Gängstift

- Stål, förzinkat genom galvanisering, passiverat

Gummitopp

- Gummi, svart

Låsmutter

- Stål, zinkbelagd genom galvanisering, passiverat, ISO 4032

Platta

- Stål, förzinkat genom galvanisering, passiverat

Mer information

Ytterligare produkter

- Stödben

Ritning

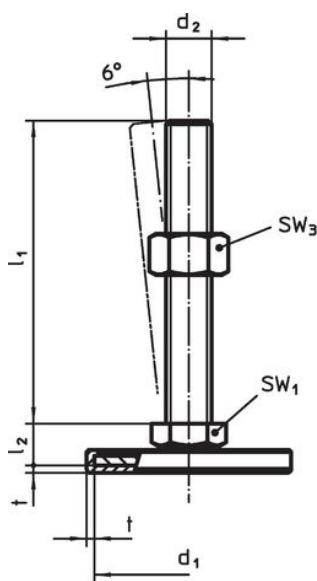


Bild 1

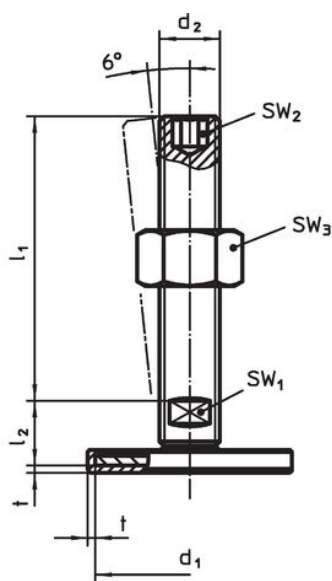


Bild 2

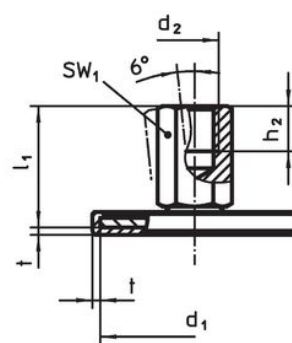


Bild 3

Orderinformation

| d ₁ | d ₂ | Dimension | | | SW ₁ | SW ₃ | [g] | Art.nr. |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|---|-----------------|-----------------|-----|------------|
| | | l ₁ | l ₂ | t | | | | |
| med skruv – Bild 1, stål | | | | | | | | |
| 60 | M10 | 80 | 11 | 2 | 17 | 16 | 122 | 22593.0440 |

Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024

Innehåller proposition 65-ämnen



Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."