

## Sextaktsmutter med krage • DIN 6331 (höjd 1,5 d)

23080.0012



## Produktbeskrivning

Sextaktsmutterar med krage är tillverkade enligt DIN 6331.

## Material


- Värmebehandlat stål, kvalitet 10, fosfaterat

## Mer information

## Referens

Vridmoment och hållfasthet, se tillägg -  
Tekniska Data-


## Ritning

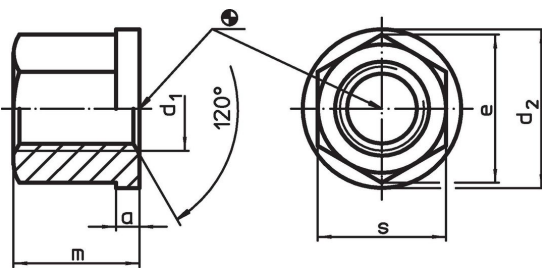

## Orderinformation

			Dimension				[g]	Art.nr.
$d_1$	a	$d_2$	e	m	s			
Värmebehandlat stål								
M12	4	25	20,8	18	18	30	23080.0012	

## Användningsexempel

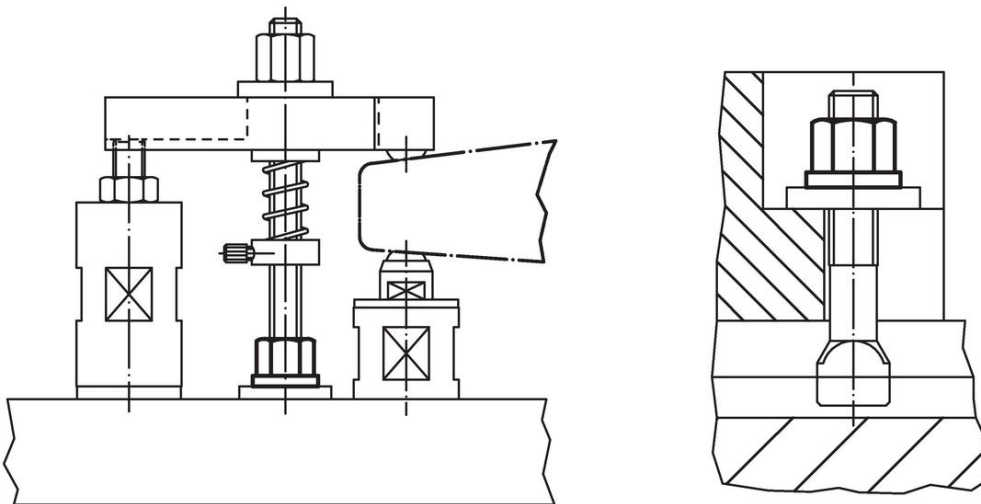

## Överensstämmelse

### RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

### Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

### Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."