

Styrblock · DIN 2079
23100.0045



Produktbeskrivning

These drive blocks are manufactured according to DIN 2079.

Material

- Legerat sätthärdat stål, svartoxiderat, slipat

Ritning

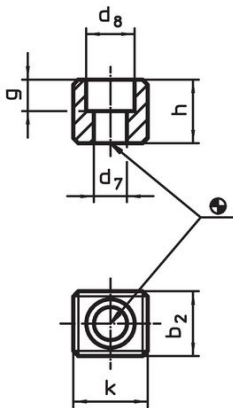


Bild 1

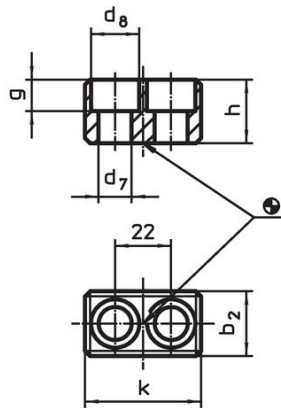


Bild 2


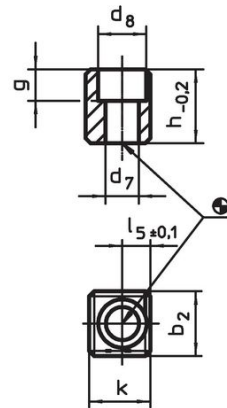


Bild 3

Orderinformation

Spindel-Huvud Nr.	Dimension						För bultar ISO 4762	Art.nr.	
	k	b ₂ h5	d ₇	d ₈	g	h			[mm]
För spindel med huvud 30 till 60 form A – Bild 1									
45	19,5	19	8,4	13,5	8,3	19	M8 x 20	40	23100.0045

Användningsexempel

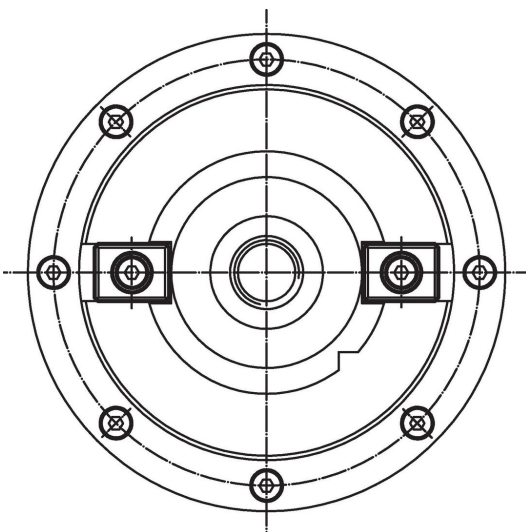

Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."