

Styrblock · DIN 2079
23100.0060



Produktbeskrivning

Dessa drivblock är tillverkade enligt DIN 2079.

Material

- Legerat sätthärdat stål, svartoxiderat, slipat

Ritning

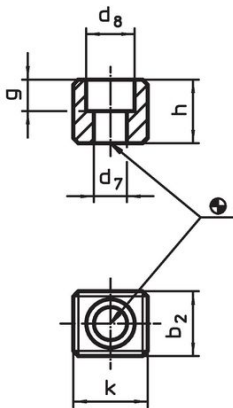


Bild 1

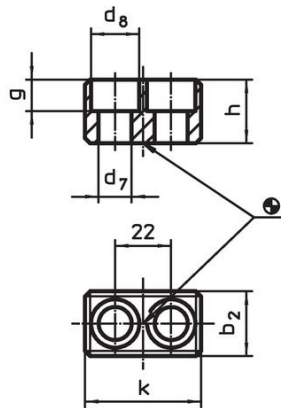


Bild 2


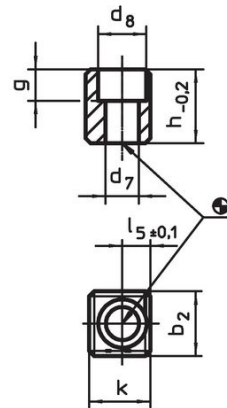


Bild 3

Orderinformation

Spindel-Huvud Nr.	Dimension						För bultar ISO 4762	[g]	Art.nr.
	k	b ₂ h5	d ₇	d ₈	g	h			
För spindel med huvud 30 till 60 form A – Bild 1									
60	45,5	25,4	13	19	12,3	25	M12 x 25	181	23100.0060

Användningsexempel

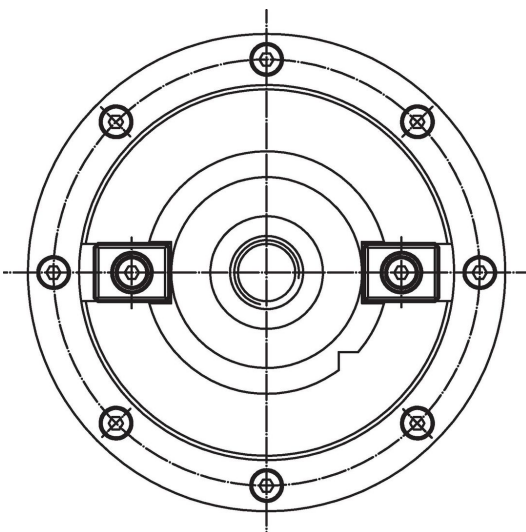

Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."