

Lös spårtärning · DIN 6323

23120.0012




Produktbeskrivning

Användes som lokalisering/uppspänningselement till maskinbord med T-spår DIN 650. Genom att enkelt skjuta in fixtur eller uppspänningselementen i spåret har de grovt blivit positionerade, de kan inte orsaka skada på maskinen som möjligen mutterfästen kan göra.


Material

- Stål, sätthärdat, svartoxiderat, slipat


Ritning

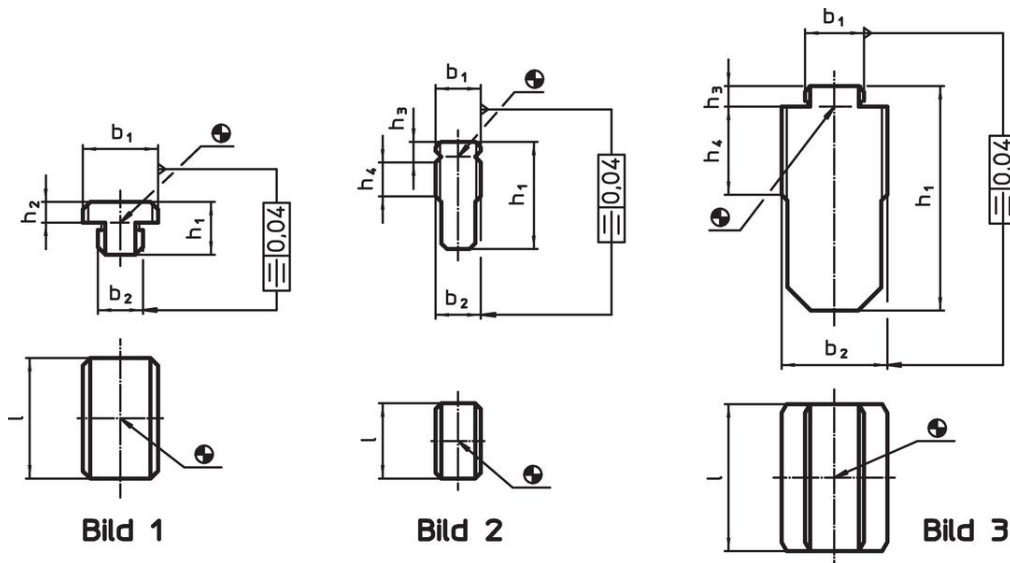


Orderinformation

| T-spår storlek Fixtur b_1 h_6 [mm] | T-spår storlek Maskin b_2 h_6 [mm] | h_1 | Dimension h_2 l | |  [g] | Art.nr. |
|--|--|-------|--------------------------|----|--|------------|
| Form A $b_1 > b_2$ – Bild 1 | | | | | | |
| 20 | 12 | 14 | 5,5 | 32 | 52 | 23120.0012 |

Användningsexempel

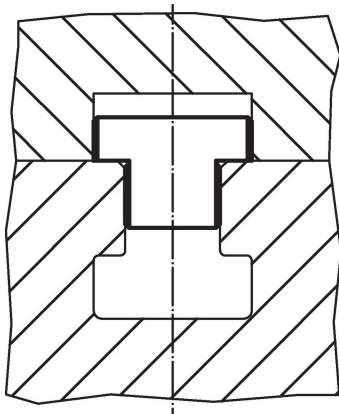

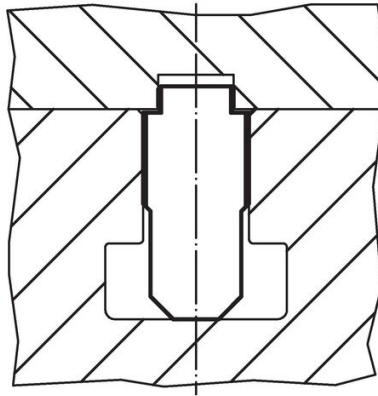

Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."