

Spännjärn • med avsats

23160.0107




Produktbeskrivning

Denna spännare (Spännklo) enligt DIN 6314 B har en avsats och används i huvudsak i mekanisk fastspänning av arbetsstycken.

Material

- Värmebehandlat stål, svartoxiderat


Ritning

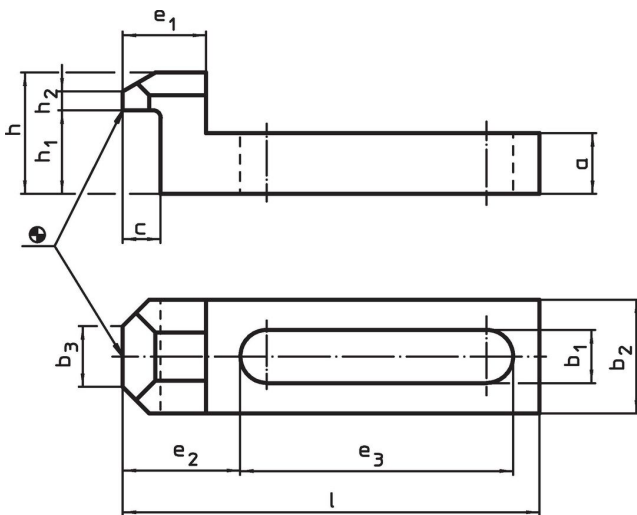

Orderinformation

Nominell dimension b ₁ [mm]	Dimension												För bultar		Art.nr.
	l	a	b ₂	b ₃	c	e ₁	e ₂	e ₃	h	h ₁	h ₂	[mm]	[tum]	[g]	
6,6	55	8	15	8	5	11	15,5	36	16	11	2	M6	1/4	39	23160.0107

Användningsexempel

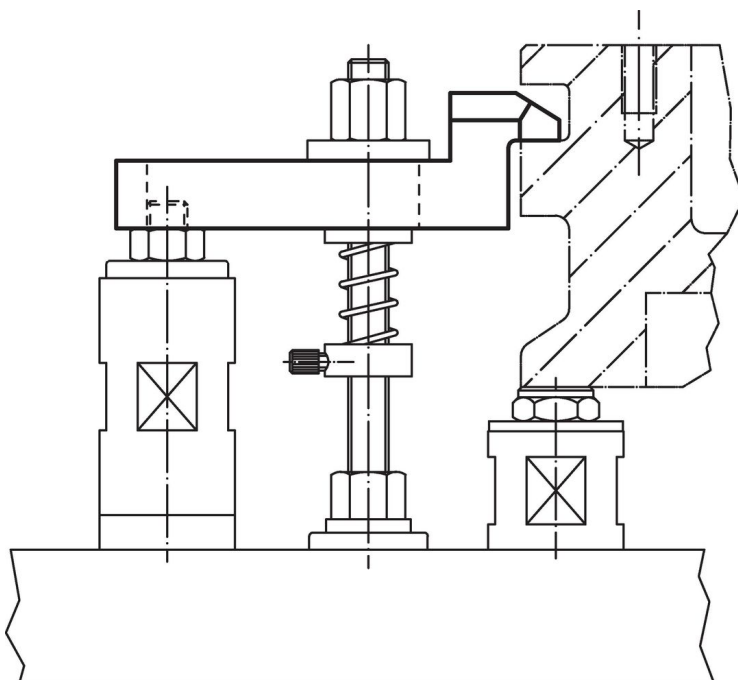

Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."